


EA617PA-3 ~ -6 (1/4")ヘックスビットソケット

EA617PB-3 ~ -6

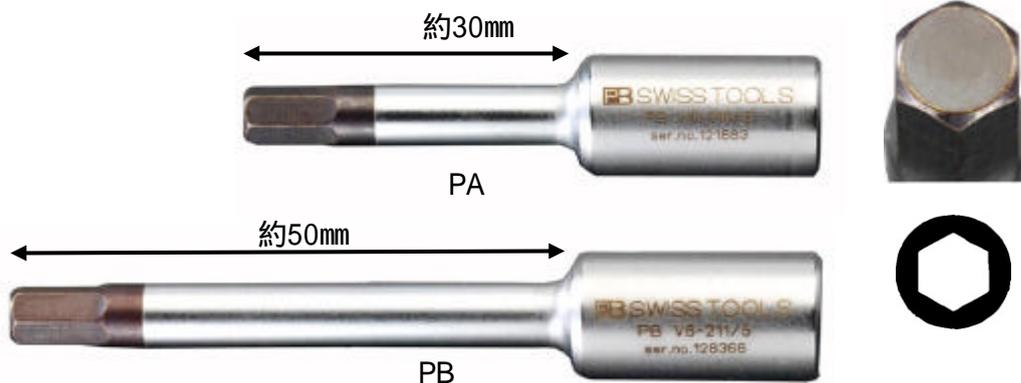

品番	サイズ	全長 (mm)	重量(g)
EA617PA-3	3	55	16
EA617PA-4	4		20
EA617PA-5	5		22
EA617PA-6	6		24
EA617PB-3	3	75	20
EA617PB-4	4		21
EA617PB-5	5		26
EA617PB-6	6		28



差込角...1/4"

軸部とソケット部が一体で抜群の強度を誇るヘキサゴンソケットです。
差込角1/4"のラチェットハンドル、ドライバーハンドル等と併用して
お使い下さい。