


EA617YP-5-10 (3/8")ビットソケット

1. 特長

- ・ 12ポイント
- ・ クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ

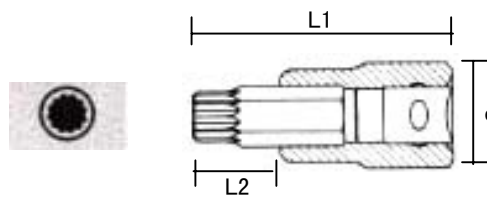

2. サイズ

品番	ネジサイズ	L1(mm)	L2(mm)	d(mm)	重量(g)
EA617YP-5	M5	52	20	18	49
EA617YP-6	M6	52	20	18	49
EA617YP-8	M8	52	20	18	55
EA617YP-10	M10	52	20	18	62