


**EA618AT-3~10**  
 (1/4"インヘックス ソケット)

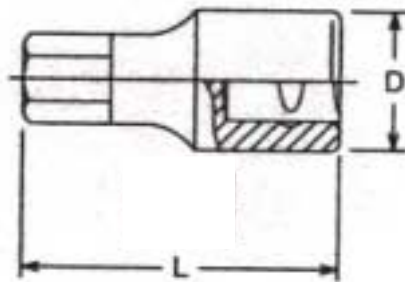

○ 差込角 1/4"

|       | 対辺 | D    | L  | 重量(g) |
|-------|----|------|----|-------|
| AT-3  | 3  | 12   | 25 | 9     |
| AT-4  | 4  | 12   | 25 | 9     |
| AT-5  | 5  | 12   | 25 | 10    |
| AT-6  | 6  | 12   | 25 | 12    |
| AT-7  | 7  | 13.1 | 25 | 12    |
| AT-8  | 8  | 13.1 | 25 | 14    |
| AT-10 | 10 | 13.1 | 25 | 17    |

(mm)