



3/8" SQ. ロッキングオフセットエクステンションバー

3/8" 9.5mm No. 3763L

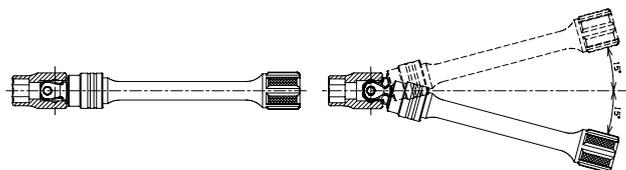

- ・オフセットエクステンションバーで好評なフレキシブルと固定の2段階活用タイプです。
- ・不意にソケットが外れないようにロック機構を備えています。

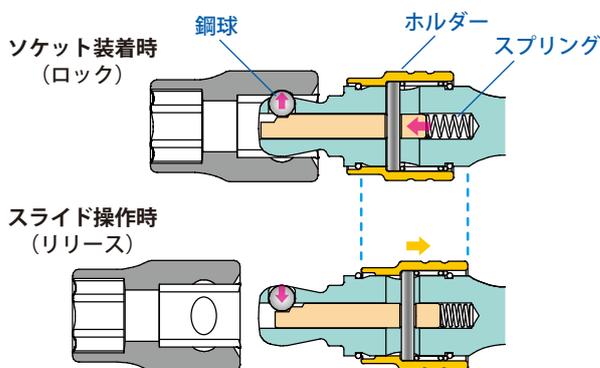

⚠ ソケット交換時にソケットをロックした状態のまま無理に外すとロック機構が破損する恐れがありますので、必ずホルダー部をスライドさせてロックを解除しながらソケットを取り外してください。

	3763L	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	希望小売価格
New	75	3/8" 9.5mm	18	15	75	¥ 5,570
New	125		18	15	125	¥ 6,130
New	250		18	15	250	¥ 7,960

希望小売価格に消費税は含まれておりません。

デュアルドライブT型ハンドル (コンパクト)

1/4" 6.35mm No. 2716WC

3/8" 9.5mm No. 3716WC



- ・フレキシブルと固定の2段階の角ドライブに加え、ハンドルサイドにも角ドライブを備えたマルチなT型ハンドルです。
- ・Tハンで早回し、ちょっと逃がしたいシーンでも、力を加えたいシーンでも活躍できるコンパクトハンドルです。



	差込角	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	希望小売価格	
New	2716WC	1/4" 6.35mm	120	100	87	¥ 3,870
	差込角	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	希望小売価格	
New	3716WC	3/8" 9.5mm	120	100	119	¥ 4,920

希望小売価格に消費税は含まれておりません。



オフセットエクステンションバー 紹介動画