


EA618BN-101 ~ -108
 (3/8")TORXビットソケット(ロング)

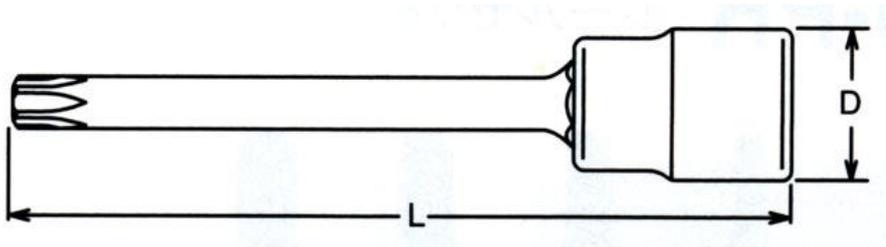

(mm)				
品番	トルクス サイズ	D	L(全長)	重量(g)
EA617BN-101	T20	18	100	38
EA617BN-102	T25			40
EA617BN-103	T27			42
EA617BN-104	T30			45
EA617BN-105	T40			52
EA617BN-106	T45			73
EA617BN-107	T50	20		80
EA617BN-108	T55			106

差込角...3/8"

丸軸のため、従来の六角軸では入らなかったサービスホールにも入ります。



イジリ止付