


Koken®

New Lineup

Z-EAL フリーターンクロスレンチ No.4711XZ



フリーターンクロスレンチ
紹介動画

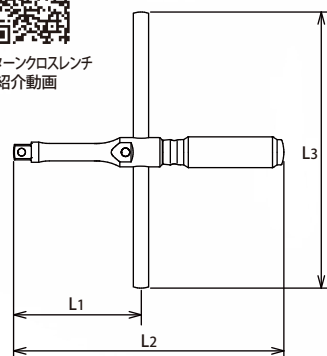

不織布製 専用収納袋 付属


好評のフリーターンクロスレンチ(4711X)の機能を向上。
回転抵抗を下げ、よりスムーズに長時間回転することが
可能となりました。さらにハンドルバーのセンターロック
機構を搭載し、不意なハンドルバーのズレを防止します。



早回し時はハンドルバーの中心がロックされていることを確認して作業してください。
ロックがかかっていない状態で早回しを行うと過心力でハンドルバーが外れることがあります。

		差込角	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	重量 (g)	
New	4711XZ	1/2"	133	264	350	915	EA618CC-4

Z-EAL ホイールナットソケット No.4300PMZ.65-サイズ

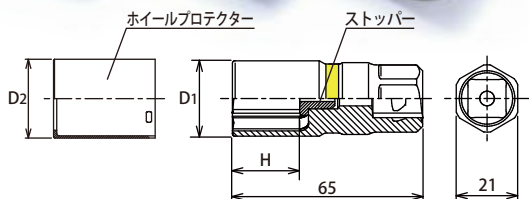

フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナット
ソケットです。

ホイールナットソケットでは定番となったホイールへの
接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターと
ナット頂点を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズ
が分かる色分けも行っています。

更にZ-EALシリーズの特長である新機構ボールディンプル
も採用することで、レンチ接合部のガタつきを低減させ
ています。



ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重性が低くなって
おります。オーバートルクには充分にお気を付けてください。

	4300PMZ.65 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	色分け	重量 (g)	
New	17		23.7	25.2	21		135	EA618CJ-217
New	19	1/2" 12.7mm	25.7	27.2	23		150	EA618CJ-219
New	21		27.5	29	25		155	EA618CJ-221

Koken TOOL CO., LTD.
株式会社 山下工業研究所
www.koken-tool.co.jp

本パンフレットの全部または全部を無断で転載、複製することを禁じます。
製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。



2020.07