
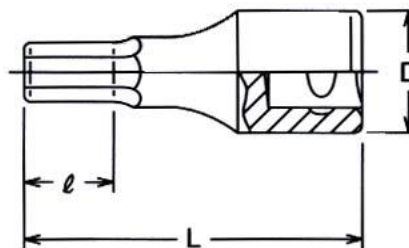


# EA618DM-14-27 (3/4")Hexソケット

Ver.1.1

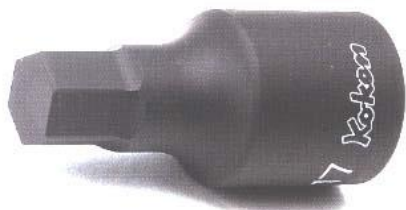

差込角 3/4"

	サイズ(mm)	D(mm)	l (mm)	L(mm)	重量(g)
EA618DM-12	12	35	15.5	75	253
EA618DM-14	14	35	15.5	75	265
EA618DM-15	15	35	15.5	75	271
EA618DM-16	16	35	15.5	75	285
EA618DM-17	17	35	15.5	75	292
EA618DM-18	18	35	15.5	75	302
EA618DM-19	19	35	15.5	75	312
EA618DM-20	20	35	15.5	75	323
EA618DM-21	21	38	15.5	75	330
EA618DM-22	22	38	22.5	75	340
EA618DM-24	24	38	22.5	75	362
EA618DM-27	27	38	22.5	75	402
EA618DM-30	30	38	28.5	75	445
EA618DM-32	32	38	28.5	75	485
EA618DM-36	36	42	28.5	75	663

○ インパクトレンチで使用しないでください。

20.Jun.