



EA618DY-1, -2
(3/4")ホイールナットソケット

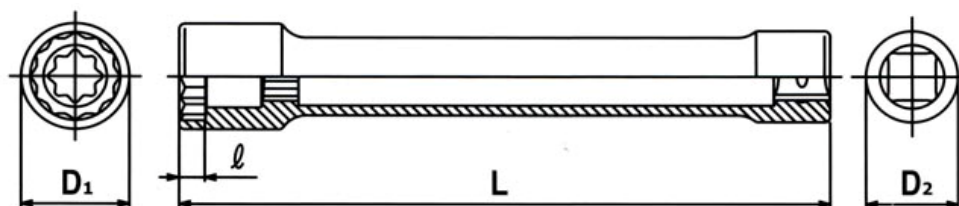

品番	対辺	D1	D2	l	(mm)	
					L(全長)	重量(g)
EA618DY-1	32	48.5	40	32	400	1,480
EA618DY-2	33	49.5				1,500

- 差込角…3/4"
- 丸軸のため、従来の六角軸では入らなかったサービスホールにも入ります。
- バンパーボルトやドアヒンジ等の狭く奥まった場所に。
- トルクレンチ使用時に最適な全長400mm。
- 中空構造とすることで、大幅な軽量化を実現。
- 一体型の為、中間部のガタツキが無く、高精度なトルク管理が可能となり、また不意なソケットの脱落も防止できます。

※インパクトレンチ等の動力工具で 사용하지 않습니다。

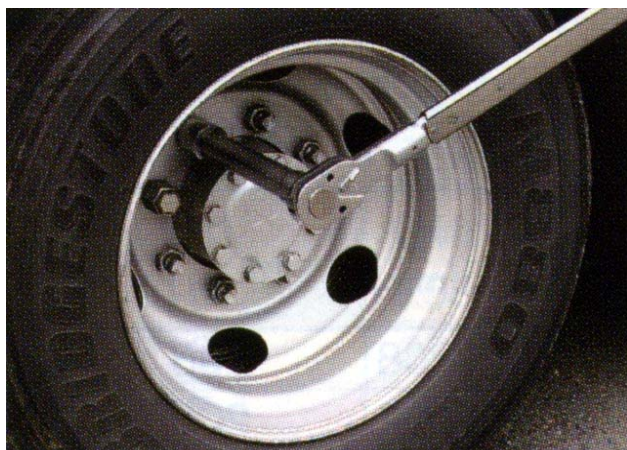

(使用例)