


## 品番表示の見方

RH 2 F C H S

A B C D

Ⓐ 製品名	Ⓑ 差込角	Ⓒ 特長	Ⓓ 長さ
RH ラチェットハンドル	2	6.35 F 首振	S ショート
NS スピンナハンドル	3	9.5 C コンパクト	L ロング
—	—	4 12.7 H ホールドタイプ	X 超ロング

### 差込角6.35mm

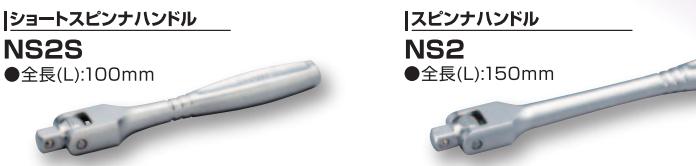

|ショートスピナハンドル  
NS2S  
●全長(L):100mm




|スピナハンドル  
NS2  
●全長(L):150mm



|ロングスピナハンドル  
NS2L  
●全長(L):200mm

製品名	製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法(mm)		質量 (g)
			D	L	
ショートスピナハンドル	NS2S	6.35	16.2	100	65
スピナハンドル	NS2	6.35	16.2	150	95
ロングスピナハンドル	NS2L	6.35	16.2	200	115

### 差込角9.5mm

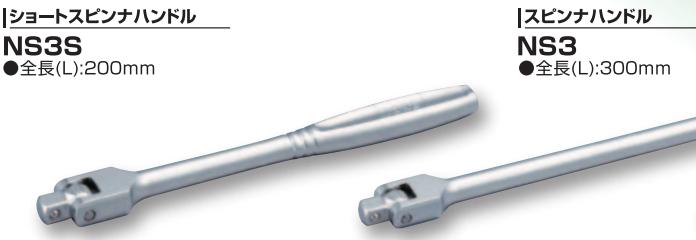

|ショートスピナハンドル  
NS3S  
●全長(L):200mm



|スピナハンドル  
NS3  
●全長(L):300mm




|ロングスピナハンドル  
NS3L  
●全長(L):400mm

製品名	製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法(mm)		質量 (g)
			D	L	
ショートスピナハンドル	NS3S	9.5	22.2	200	230
スピナハンドル	NS3	9.5	22.2	300	305
ロングスピナハンドル	NS3L	9.5	22.2	400	390

### 差込角12.7mm



|ショートスピナハンドル  
NS4S  
●全長(L):300mm

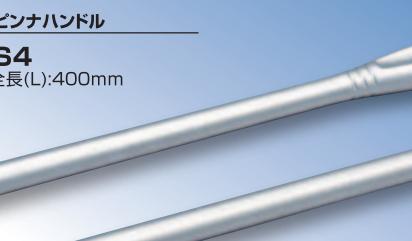


|スピナハンドル  
NS4  
●全長(L):400mm



|ロングスピナハンドル  
NS4L  
●全長(L):600mm

製品名	製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法(mm)		質量 (g)
			D	L	
ショートスピナハンドル	NS4S	12.7	26.0	300	475
スピナハンドル	NS4	12.7	26.0	400	595
ロングスピナハンドル	NS4L	12.7	26.0	600	950

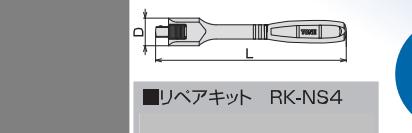

差込角  
12.7  
mm  
1/2"

#### ～製品に関するお問い合わせ～

営業企画部  
E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp  
URL http://www.tonetool.co.jp  
〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号  
TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851

本社・大阪営業所 〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号  
TEL:06-6649-5982 FAX:06-6649-5983

東京営業所 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番24号  
TEL:03-3446-3911 FAX:03-3446-3915

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所・名古屋営業所・広島営業所・福岡営業所

TONE 株式会社 ISO 9001 認証取得

ニューモデル開発にあたり、  
多様なユーザーの作業内容や操作性を考慮した結果、  
培った技術とノウハウを生かし、大きく進化を遂げた。  
機能を高め、強度を失うことなく無駄を極限までそぎ落とした  
美しい質感(光沢梨地)とフォルムは理想の形に仕上げた最高傑作。

**TONE**  
BOLTING SOLUTION COMPANY  
新製品案内 163

# ラチェットハンドル スピナハンドル

163



### ショートタイプ追加で 様々なニーズに応える

ラインアップがさらに充実!  
技術とノウハウを生かし、極限まで無駄を省き  
薄型・軽量・コンパクト化を実現。

握り心地と質感を両立した  
「滑らかな曲線デザイン」。

高次元な操作性・機能性を追求。  
薄型・軽量・コンパクト化を実現。

握り心地と質感を両立した  
「滑らかな曲線デザイン」。

技術とノウハウを生かし、極限まで無駄を省き  
薄型・軽量・コンパクト化を実現。

握り心地と質感を両立した  
「滑らかな曲線デザイン」。

NEW



TONE CO., LTD.

## 差込角6.35mm



製品名	製品番号	タイプ	差込角 dr. (mm)	歯数 (枚)	寸法(mm)				質量 (g)
					D	H	T	L	
① コンパクトショートラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH2CHS	I	6.35	60	17.5	20.0	10.0	88	60
② ショートラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH2HS	II	6.35	72	19.3	20.0	9.5	90	66
③ ラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH2H	II	6.35	72	19.3	20.0	9.5	145	80
④ ショート首振ラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH2FHS	III	6.35	72	19.3	20.0	9.5	90	78
⑤ 首振ラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH2FH	III	6.35	72	19.3	20.0	9.5	122	100
⑥ ロング首振ラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH2FHL	III	6.35	72	19.3	20.0	9.5	172	130
⑦ 超ロング首振ラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH2FHX	III	6.35	72	19.3	20.0	9.5	222	150

■リペアキット RK-RH2CHS  
適応機種 RH2CHS

■リペアキット RK-RH2H  
適応機種 RH2H, RH2HS

■リペアキット RK-RH2FH  
適応機種 RH2FH, RH2FHL, RH2FHX

■リペアキット RK-RH2FHS  
適応機種 RH2FHS, RH2FH, RH2FHL, RH2FHX

EA618HA-13

## 差込角9.5mm



製品名	製品番号	タイプ	差込角 dr. (mm)	歯数 (枚)	寸法(mm)				質量 (g)
					D	H	T	L	
① コンパクトショートラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH3CHS	I	9.5	72	19.3	22.4	9.5	90	70
② コンパクトラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH3CH	I	9.5	72	19.3	22.4	9.5	145	105
③ ショートラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH3HS	I	9.5	72	26.5	26.5	13.0	110	147
④ ラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH3H	I	9.5	72	26.5	26.5	13.0	200	240
⑤ コンパクトショート首振ラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH3FCHS	II	9.5	72	19.3	22.4	9.5	90	83
⑥ コンパクト首振ラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH3FCH	II	9.5	72	19.3	22.4	9.5	122	104
⑦ ショート首振ラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH3FHS	II	9.5	72	26.5	26.5	13.0	110	174
⑧ 首振ラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH3FH	II	9.5	72	26.5	26.5	13.0	227	305
⑨ ロング首振ラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH3FHL	II	9.5	72	26.5	26.5	13.0	327	390
⑩ 超ロング首振ラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH3FHX	II	9.5	72	26.5	26.5	13.0	427	470

■リペアキット RK-RH3CHS  
適応機種 RH3CHS

■リペアキット RK-RH3CH  
適応機種 RH3CH

■リペアキット RK-RH3HS  
適応機種 RH3HS

■リペアキット RK-RH3H  
適応機種 RH3H

■リペアキット RK-RH3FCHS  
適応機種 RH3FCHS

■リペアキット RK-RH3FCH  
適応機種 RH3FCH

■リペアキット RK-RH3FHS  
適応機種 RH3FHS

■リペアキット RK-RH3FH  
適応機種 RH3FH

## 差込角12.7mm



製品名	製品番号	タイプ	差込角 dr. (mm)	歯数 (枚)	寸法(mm)				質量 (g)
					D	H	T	L	
① コンパクトショートラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH4CHS	I	12.7	72	26.5	29.5	13.0	110	159
② コンパクトラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH4CH	I	12.7	72	26.5	30.1	13.0	200	256
③ ラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH4H	I	12.7	72	32.0	34.0	15.5	240	485
④ コンパクトショート首振ラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH4FCHS	II	12.7	72	26.5	29.5	13.0	110	184
⑤ コンパクト首振ラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH4FCH	II	12.7	72	26.5	29.5	13.0	227	316
⑥ 首振ラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH4FH	II	12.7	72	32.0	34.0	15.5	328	600
⑦ ロング首振ラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH4FHL	II	12.7	72	32.0	34.0	15.5	428	720
⑧ 超ロング首振ラチエットハンドル (ホールドタイプ)	RH4FHX	II	12.7	72	32.0	34.0	15.5	628	960

■リペアキット RK-RH4CH  
適応機種 RH4CHS, RH4CH

■リペアキット RK-RH4H  
適応機種 RH4H

■リペアキット RK-RH4FCH  
適応機種 RH4FCH

■リペアキット RK-RH4FH  
適応機種 RH4FH, RH4FHL, RH4FHX