




製品詳細

ボールジョイント EA618HB-3

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。

ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。

- ・ 首振角度：約30度

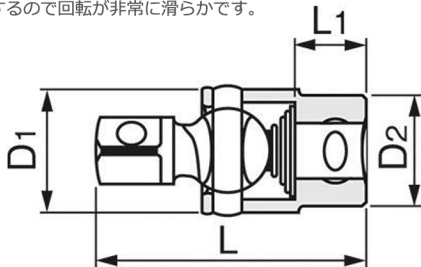

仕様

製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm)D1	寸法(mm)D2	寸法(mm)L1	寸法(mm)L	質量(g)
BJ20	6.35	14	13	9	32	20

ご使用上の注意



注意 ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

- ・ アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。

(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)

/ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)

〈使用例〉

Max30°

