




製品詳細

ソケット (6角)

インチサイズ

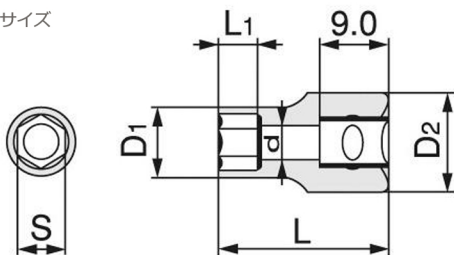

最大角
6.35
mm
1/4"



仕様

製品番号	二面幅寸法 (inch)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)	EA品番
2SB-04	1/8	5.4	12.0	3.0	22.0	2.5	5	EA618HK-101
2SB-05	5/32	7.0	13.0	4.0	22.0	3.0	10	EA618HK-102
2SB-06	3/16	7.5	13.0	5.0	22.0	3.5	10	EA618HK-103
2SB-07	7/32	8.5	13.0	5.0	22.0	4.0	10	EA618HK-104
2SB-08	1/4	9.5	13.0	5.0	22.0	4.5	15	EA618HK-105
2SB-09	9/32	11.0	13.0	6.0	22.0	5.0	15	EA618HK-106
2SB-10	5/16	11.4	13.0	6.0	22.0	7.0	20	EA618HK-107
2SB-11	11/32	13.5	13.0	6.0	22.0	7.0	20	EA618HK-108
2SB-12	3/8	14.0	13.0	6.0	23.5	8.0	20	EA618HK-109
2SB-14	7/16	15.0	13.0	7.0	23.5	9.0	20	EA618HK-110
2SB-16	1/2	18.0	16.0	10.0	23.5	10.0	25	EA618HK-111
2SB-18	9/16	19.0	17.0	10.0	23.5	11.0	25	EA618HK-112



ご使用上の注意

- ⚠ 注意** • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
/ Do not use with power tools.