



製品詳細

ヘキサゴンソケットセット (ホルダー付)

HH212 EA618HR-1

- ソケットホルダー付 (12個タイプ) SH212
- 化粧箱寸法: w230× d65× h25mm
- 質量: 0.28kg

仕様

製品名	製品番号/仕様	
ヘキサゴンソケット HEXAGON SOCKET	2H-	02、2.5、03、04、05、06、07、08、10
ドライバービットソケット DRIVER BIT SOCKET	2H-	P1、P2、P3



セット内容

12点



ご使用上の注意


- ⚠ 注意** • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

製品詳細

ヘキサゴンソケット

仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D	寸法(mm) A	寸法(mm) L	質量(g)
2H-02	2	13	12	32	13
2H-2.5	2.5	13	12	32	13
2H-03	3	13	13	35	15
2H-04	4	13	18	40	16
2H-05	5	13	22	44	20
2H-06	6	15	26	48	25
2H-07	7	15	28	50	36
2H-08	8	15	27	53	43
2H-10	10	18	30	57	67

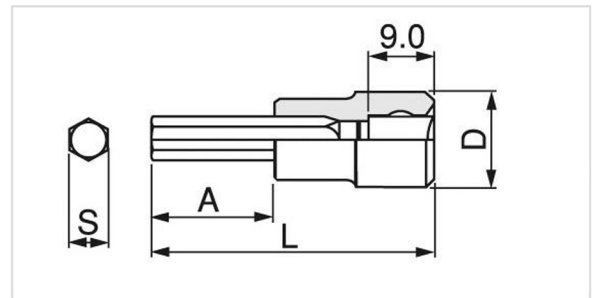


ご使用上の注意

- ⚠ 注意** • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

ドライバービットソケット

仕様

製品番号	先端規格 (mm)	寸法(mm) D	寸法(mm) A	寸法(mm) L	質量(g)
2H-P1	+ No.1	13	27	49	23
2H-P2	+ No.2	13	27	49	23
2H-P3	+ No.3	15	25	51	23

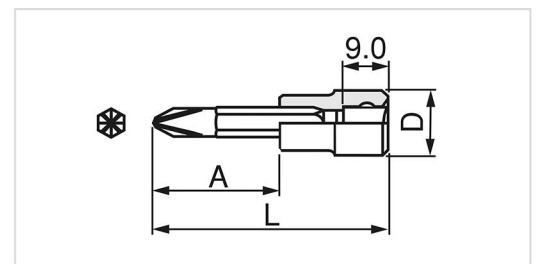

ご使用上の注意

- ⚠ 注意** • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.