



製品詳細

ミックスソケットレンチセット

MX300

スタンダード、ディープ、ヘキサゴン混合セット

- 化粧箱寸法：w415× d180× h54mm
- 質量：4.0kg



セット内容

27点



仕様

製品名	製品番号／仕様	
ソケット (6角) SOCKET (6pt.)	3S-	07、08、10、12、13、14
ソケット (12角) SOCKET (12pt.)	3D-	17、19、21、22
ディープソケット (6角) DEEP SOCKET (6pt.)	3S-	10L、12L
ディープソケット (12角) DEEP SOCKET (12pt.)	3D-	13L、14L、17L
ヘキサゴンソケット (強力タイプ) HEXAGON SOCKET	3KH-	03、04、05、06、08、10、12
ラチェットハンドル (ホールドタイプ) RATCHET HANDLE		
T形スライドハンドル T-TYPE SLIDE HANDLE		
エクステンションバー EXTENSION BAR		
ボールジョイント BALL JOINT		
メタルケース METAL CASE		

ご使用上の注意



- 注意 • ヘキサゴンソケット以外は動力工具には使用しないでください。
／ Do not use with power tools excluding hexagon sockets.
- ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
／ Beware at all time not to pinch hand / fingers.


製品詳細

ソケット (6 角)



仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm)D1	寸法(mm)D2	寸法(mm)L1	寸法(mm)L	寸法(mm)d	質量(g)
3S-07	7	10.7	17.0	5	26	5.0	20
3S-08	8	11.7	17.0	6	26	7.0	20
3S-10	10	14.7	17.0	7	26	8.0	30
3S-12	12	17.0	18.0	8	26	10.0	35
3S-13	13	18.5	18.0	9	27	10.0	35
3S-14	14	19.5	18.0	9	27	11.0	45

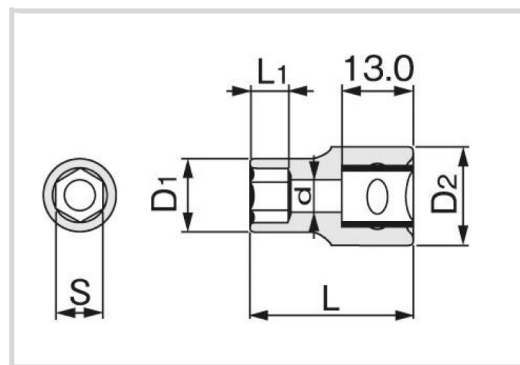


ご使用上の注意 注意 • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.

ソケット (12 角)



仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm)L	寸法(mm)d	質量(g)
3D-17	17	23.0	19.0	11	30	14.0	70
3D-19	19	26.0	21.0	13	32	16.0	70
3D-21	21	28.0	22.5	13	32	18.0	75
3D-22	22	30.0	23.5	14	33	18.0	95

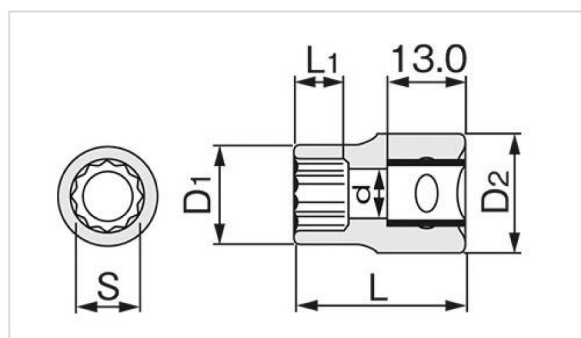


ご使用上の注意 注意 • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.

ディープソケット（6 角）



仕様	製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)
	3S-10L	10	14.7	17	8	54	8	40
	3S-12L	12	18.0	17	9	54	10	50

ご使用上の注意 ⚠ 注意 ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
／ Do not use with power tools.

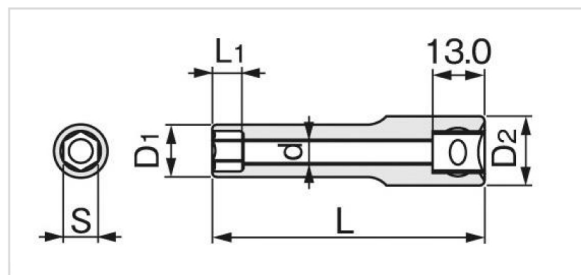


ディープソケット（12 角）



仕様	製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) L1	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)
	3D-13L	13	9	19.0	17	54	10	70
	3D-14L	14	10	20.0	18	54	11	80
	3D-17L	17	11	24.0	20	54	14	120

ご使用上の注意 ⚠ 注意 ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 ／ Do not use with power tools.

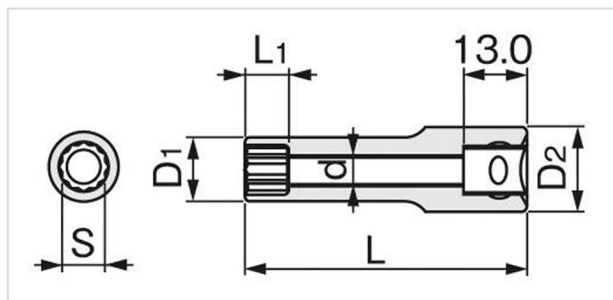


ヘキサゴンソケット（強カタイプ）



仕様	製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D	寸法(mm) L1	寸法(mm) A	寸法(mm) L	質量 (g)	ピン適応 製品番号	Oリング適応 製品番号
	3KH-03	3	17	6	19	48	25	PIN3015S	RINGP14S
	3KH-04	4	17	6	19	48	30	PIN3015S	RINGP14S
	3KH-05	5	17	8	21	50	30	PIN3015S	RINGP14S
	3KH-06	6	19	8	21	50	45	PIN3016S	RINGP14S
	3KH-08	8	19	—	24	53	45	PIN3016S	RINGP14S
	3KH-10	10	19	—	26	55	70	PIN3016S	RINGP14S
	3KH-12	12	22	—	30	60	105	PIN3020S	RINGP18S

※専用ピン・Oリングは付いておりません。別途ご購入してください。

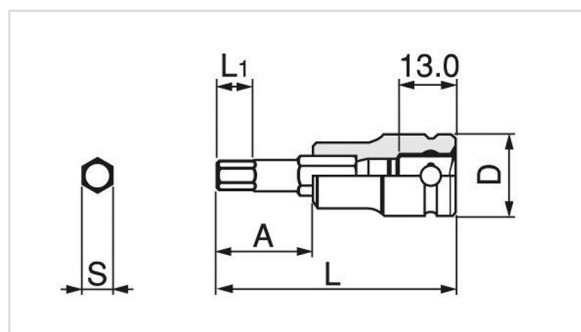

ラチェットハンドル（ホールドタイプ）

カム式


ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。



仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
	RH30K	9.5凸	27	27.3	16.9	185	210

ご使用上の注意

- ⚠ 注意
- 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違ふとソケット類がホールドできない場合があります。
／ If the ball groove of sq. drive of socket or accessory is different from standard, holding mechanism often does not work.
 - ショックを与えるとホールド機構が外れる場合があります。
／ Strong shock often causes malfunction of holding mechanism.
 - ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
／ Use ratchet handles slowly and softly.
 - 左右の切り替えは完全にしてください。 ／ Switch over the direction completely.

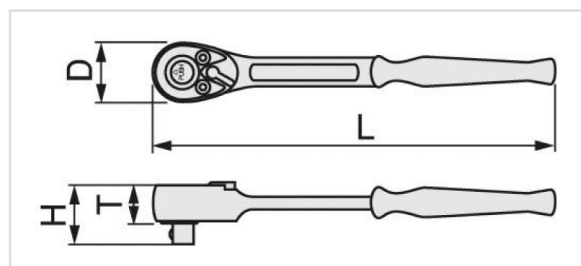

ソケットホールド機構



※着脱する場合、
必ずプッシュボタンを
押しながら行ってください。



T 形スライドハンドル（センターロックタイプ）

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
力を加えた時に角ドライブが回らないように、ハンドルに溝が加工されています。
また、角ドライブが中心にくるとストッパーが働きます。

仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm) D	寸法(mm) H	寸法(mm) L	質量(g)
	SL30	9.5	11	19.0	200	180

ご使用上の注意

 - ⚠ 注意**
- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
／ Do not use with extension pipe etc.
 - ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.
 - 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
／ Insert square drive positively to the bottom.

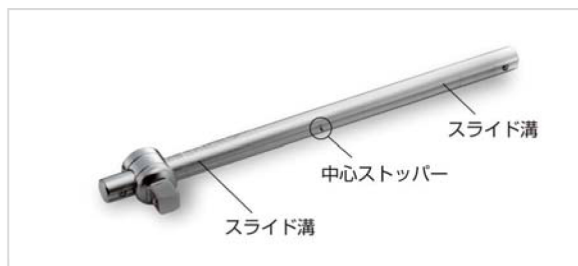


エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。

仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm) D	寸法(mm) L1	寸法(mm) L2	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)
	305	9.5	18	13	64.5	75	10.5	70
	306	9.5	18	13	139.5	150	11.0	120

ご使用上の注意

- ⚠ 注意**
- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
／ Do not use with power tools.

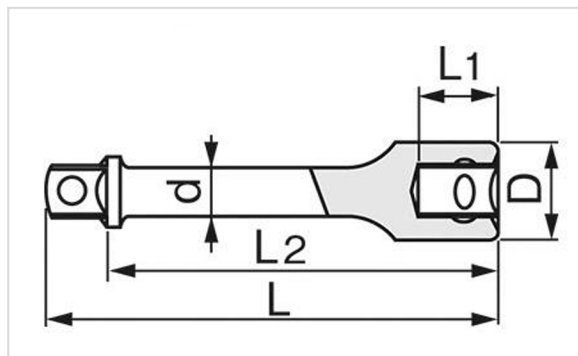



ボールジョイント

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。

ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。

- 首振角度：約30度

〈使用例〉Max30°

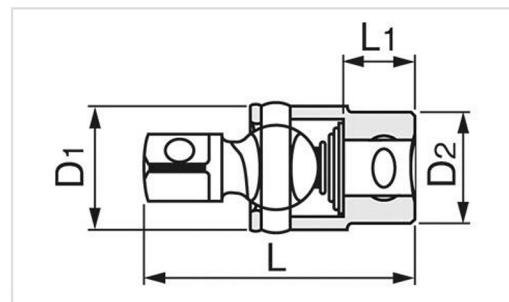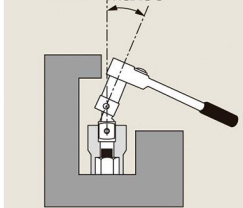

仕様

製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm)D1	寸法(mm)D2	寸法(mm)L1	寸法(mm)L	質量(g)
BJ30	9.5	19	17.5	12	44	50

ご使用上の注意

- ⚠ 注意**
- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
 - アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)
／ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)