


## ソケットアダプター

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。

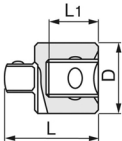

仕様	製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)L1	寸法(mm)L	質量(g)	EA品番
※1	4B	9.5凸×6.35凸	17.0	13	25.3	25	EA618JB-2
	5B	9.5凸×12.7凸	18.5	13	32.0	40	EA618JB-4

## ご使用上の注意



注意 • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

• 凹ドライブが大きいアダプター (※1印) は、力を入れすぎると凸ドライブが破損します。

／ Do not apply excessive force in case of adaptor (※1) having large concave sq. drive, as convex sq. drive might be broken.

• アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。 / Limit-torque of adaptor is based in smaller sq. drive.

• アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)

／ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)