


エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。

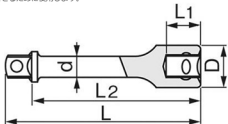

EA618JC-50



EA618JC-150

仕様

製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm) D	寸法(mm) L1	寸法(mm) L2	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)	
EX30-032	9.5	18	13	21.5	32	12.5	35	EA618JC-32
EX30-050	9.5	18	13	39.5	50	10.5	50	EA618JC-50
305	9.5	18	13	64.5	75	10.5	70	EA618JC-75
EX30-100	9.5	18	13	89.5	100	10.5	90	EA618JC-100
EX30-125	9.5	18	13	114.5	125	10.5	100	EA618JC-125
306	9.5	18	13	139.5	150	11.0	120	EA618JC-150
EX30-200	9.5	18	13	189.5	200	10.5	155	EA618JC-200
EX30-250	9.5	18	13	239.5	250	10.5	180	EA618JC-250
307	9.5	18	13	289.5	300	10.5	225	EA618JC-300
EX30-400	9.5	18	13	389.5	400	11.0	310	EA618JC-400
EX30-600	9.5	18	13	589.5	600	11.0	465	EA618JC-600



ご使用上の注意


注意

・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.