
 


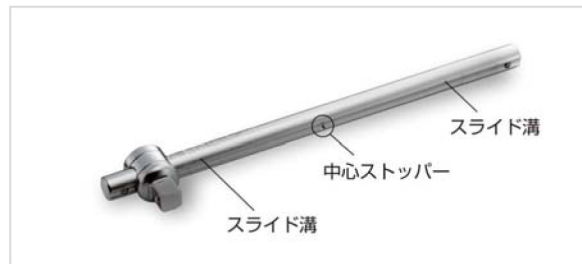

製品詳細

T 形スライドハンドル（センターロックタイプ）

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
力を加えた時に角ドライブが回らないように、ハンドルに溝が加工されています。
また、角ドライブが中心になるとストッパーが動きます。



仕様

製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm) D	寸法(mm) H	寸法(mm) L	質量(g)	EA品番
SL30	9.5	11	19.0	200	180	EA618JE-3

ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・ パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。／ Do not use with extension pipe etc.
- ・ ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.
 - ・ 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。／ Insert square drive positively to the bottom.