




## 製品詳細

### T形ハンドル

T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。

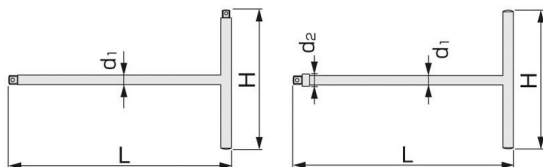

タイプ I

タイプ II



EA618HE-4

EA618JE-4 EA618KE-6

仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	タイプ	寸法(mm) H	寸法(mm) L	寸法(mm) d1	寸法(mm) d2	質量(g)	EA品番
	TH2250	6.35	I	150	250	8	-	155	EA618HE-4
	TH3270	9.5	II	190	270	11	12.5	335	EA618JE-4
	TH4300	12.7	II	220	300	12	16.5	460	EA618KE-6

#### ご使用上の注意

- ⚠ 注意**
- 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。 / Insert square drive positively to the bottom.
  - パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 / Do not use with extension pipe etc.
  - ハンドル側の角ドライブを使用する場合は全長が長い為、小さな手力で高トルクが発生します。通常のボルト締付け力を超える過大なトルクはかけないでください。  
 / When using the square drive on handle side, output torque becomes to be high due to the long length even if the applied torque is low. Do not apply excessive force when tightening bolts.