


製品詳細

ディーソケット (6角)

差し角
9.5
mm
3/8"

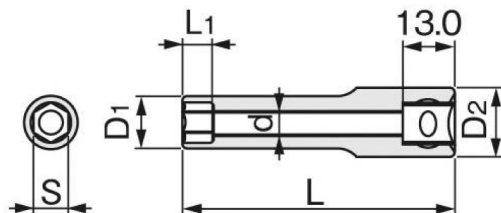

仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)	EA品番
3S-5.5L	5.5	8.8	17	5	54	4	30	EA618JL-5.5
3S-06L	6	9.3	17	5	54	4.5	30	EA618JL-6
3S-07L	7	10.7	17	6	54	5	35	EA618JL-7
3S-08L	8	11.7	17	6	54	7	35	EA618JL-8
3S-10L	10	14.7	17	8	54	8	40	EA618JL-10
3S-11L	11	16.0	17	9	54	9	40	EA618JL-11
3S-12L	12	18.0	17	9	54	10	50	EA618JL-12
3S-13L	13	19.0	17	9	54	10	70	EA618JL-13
3S-14L	14	20.0	18	10	54	11	80	EA618JL-14
3S-15L	15	21.0	19	10	54	11	95	EA618JL-15
3S-16L	16	22.0	20	11	54	14	110	EA618JL-16
3S-17L	17	24.0	20	11	54	14	120	EA618JL-17
3S-18L	18	25.0	21	13	54	15	145	EA618JL-18
3S-19L	19	26.0	21	13	54	16	160	EA618JL-19
3S-21L	21	29.0	23	15	64	18	175	EA618JL-21
3S-22L	22	30.0	24	15	64	18	195	EA618JL-22
3S-24L	24	32.0	26	17	64	20	200	EA618JL-24



ご使用上の注意 注意 • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.