


## 製品詳細

### ナットキャッチソケット (6角)


ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズ！！

マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。

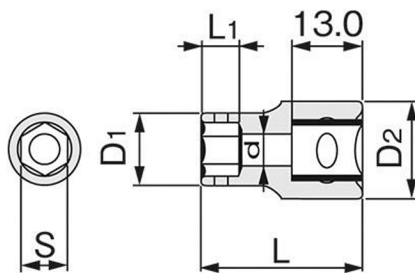

#### 仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)	メーカー希望小格
3SC-08	8	13	17.0	6	26	7	20	EA618JM-8
3SC-10	10	15	17.0	7	26	8	30	EA618JM-10
3SC-11	11	16	17.0	8	26	9	30	EA618JM-11
3SC-12	12	17	18.0	8	26	10	35	EA618JM-12
3SC-13	13	19	18.0	9	27	10	35	EA618JM-13
3SC-14	14	21	18.0	9	27	11	45	EA618JM-14
3SC-15	15	22	18.0	10	29	11	50	EA618JM-15
3SC-17	17	24	19.0	11	30	14	70	EA618JM-17
3SC-19	19	26	21.0	13	32	16	75	EA618JM-19
3SC-21	21	28	22.5	13	32	18	95	EA618JM-21
3SC-22	22	30	23.5	14	33	18	100	EA618JM-22
3SC-24	24	32	25.5	15	34	20	120	EA618JM-24

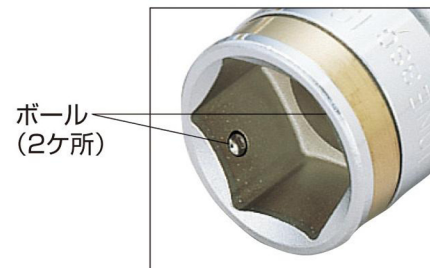

ご使用上の注意 注意 • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.