




## 製品詳細

### ナットキャッチディープソケット (6 角)




狭くて奥深い箇所にあるボルトやナット類の着脱作業で、  
ボルトやナット類を落下させることなく作業が行え、効率がUPします。  
マグネット方式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。

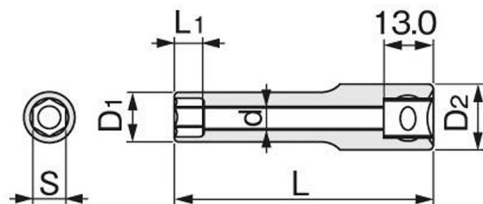

## 仕様

| 製品番号    | 二面幅寸法<br>(mm)S | 寸法(mm)<br>D1 | 寸法(mm)<br>D2 | 寸法(mm)<br>L1 | 寸法(mm)<br>L | 寸法(mm)<br>d | 質量<br>(g) | EA品番       |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 3SC-08L | 8              | 13           | 17           | 6            | 54          | 7           | 47        | EA618JN-8  |
| 3SC-10L | 10             | 15           | 17           | 7            | 54          | 8           | 54        | EA618JN-10 |
| 3SC-11L | 11             | 16           | 17           | 8            | 54          | 9           | 57        | EA618JN-11 |
| 3SC-12L | 12             | 17           | 18           | 8            | 54          | 10          | 63        | EA618JN-12 |
| 3SC-13L | 13             | 19           | 18           | 9            | 54          | 10          | 75        | EA618JN-13 |
| 3SC-14L | 14             | 21           | 18           | 9            | 54          | 11          | 85        | EA618JN-14 |

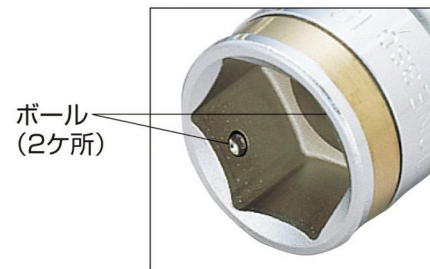

**ご使用上の注意** ⚠ **注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.