


トルクスソケット (いじり防止タイプ)

T型



いじり防止タイプ (いたずらや盗難防止対策向け) トルクスねじ用ソケット。

トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。

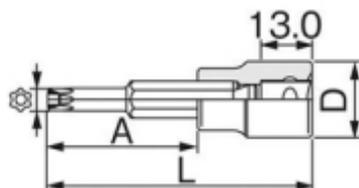

仕様

製品番号	先端規格	寸法(mm)D	寸法(mm)A	寸法(mm)L	質量(g)	EA品番
3TX-T09H	T9	17	28	55	20	EA618JW-9
3TX-T10H	T10	17	28	55	25	EA618JW-10
3TX-T15H	T15	17	28	55	30	EA618JW-15
3TX-T20H	T20	17	28	55	30	EA618JW-20
3TX-T25H	T25	17	28	55	35	EA618JW-25
3TX-T27H	T27	17	28	55	35	EA618JW-27
3TX-T30H	T30	19	38	67	55	EA618JW-30
3TX-T40H	T40	19	38	67	55	EA618JW-40
3TX-T45H	T45	19	38	67	60	EA618JW-45
3TX-T50H	T50	19	38	67	65	EA618JW-50
3TX-T55H	T55	22	37	67	70	EA618JW-55



※TORXおよびトルクスは米国Acument Intellectual Properties LLC.社の登録商標です。

- ご使用上の注意** **⚠ 注意**
- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.
 - いじり防止タイプのねじは、設計上や管理上いじってはいけない箇所に使用されています。アフターサービス以外の用途には使用しないでください。