


## 製品詳細

### ソケットホルダー


ソケット、ジョイント類をスッキリ整理することができます。  
 インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でもホールドできます。  
 サビに強いオールステンレス製。  
 折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくい。  
 ねじ穴付きで、壁掛け、デスク固定OK。

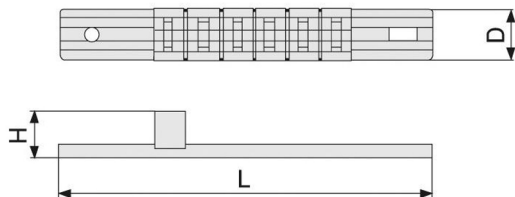

### 仕様

製品番号	差込角dr.(mm)	ソケット ホルダー数	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)L	質量(g)	EA品番
SH306	9.5	6	20	16	150	32	EA618JZ-6
SH310	9.5	10	20	16	250	54	EA618JZ-10
SH312	9.5	12	20	16	250	57	EA618JZ-12
SH312L	9.5	12	20	16	310	60	EA618JZ-12L

■インパクト用ソケットのピンがどちら向きでも入ります。

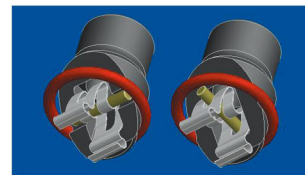

(通常のOリングは黒です。)

■ネジ穴付きで、壁掛け、デスク固定OK。

