


EA618K-1 (1/2")ソケットレンチセット

- 1/2"差込角
- メタルケース付
415×180×54(H)
- 総重量 5.5kg

(セット内容)

- ソケット(12角)×18 差込角…1/2"

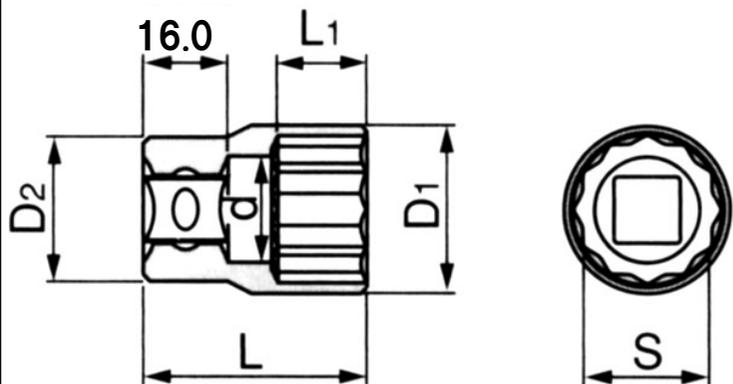

S(サイズ)	D1	D2	L1	L	d	重量(g)
8	12.3	22	9	35	7	40
9	13.5	22	9	35	7	40
10	15	22	10	35	8	40
11	16.2	22	10	35	9	45
12	17.5	22	10	35	10	50
13	18.8	22	10	35	10	50
14	20	22	12	35	11	50
17	24	23	13	37	14	65
19	26	24	14	38	16	70
21	29	25	15	39	18	90
22	30	26	15	40	18	105
23	32	27	16	41	20	130
24	33	28	17	41	20	130
26	35	28	19	43.5	22	135
27	36	29	19	43.5	22	145
29	39	31	19	43.5	22	175
30	40	32	21	47	25	200
32	43	34.5	21	47	25	250

単位(mm)

- ラチェットハンドル×1
差込角…1/2"
全長…270mm
送り角…18°
左右切替レバー付



- スピナーハンドル×1
差込角…1/2"
全長…380mm
820g



- T型スライドハンドル×1
差込角…1/2"
全長…250mm
320g



- エクステンションバー×3
差込角…1/2"
全長…75mm・150mm・250mm
135g・225g・350g



- ユニバーサルジョイント×1
差込角…1/2"
全長…70.5mm
145g

