

製品詳細

ラチェットハンドル

ツメ式

小判形のスタンダードラチェットハンドル。



仕様	部品番号	外径φ (mm)	寸法(mm) D	寸法(mm) H	寸法(mm) T	寸法(mm) L	質量(g)	EAB番号
	371	12.7φ	45	35.0	20.5	270	490	EA618KA-1
	371B	12.7φ	45	20.5	—	270	480	EA618KA-2




ご使用上の注意

- 注意** ・ラチェットハンドルの操作はゆっくりとやさしくしてください。
 / Use ratchet handles slowly and softly.
 ・左右の切り替えは完全にしてください。
 / Switch over the direction completely.

■371部品一覧表

NO.	部品番号	部品名	数量
1	GP371NG	歯車 (ギア)	1
2	GP371NPL	切替ハンドル-カムセット(トルクス規格T30)	1
3	GP371NC	フタ	1
4	GP371NW	ビス(トルクス規格T30)	2
5	GP371NW	ワッシャー	2
6	GP371S	バネ (スプリング)	2

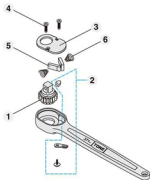

■371B部品一覧表

NO.	部品番号	部品名	数量
1	GP371BNG	歯車 (ギア)	1
2	GP371NPL	切替ハンドル-カムセット(トルクス規格T30)	1
3	GP371NC	フタ	1
4	GP371NW	ビス(トルクス規格T30)	2
5	GP371NW	ワッシャー	2
6	GP371S	バネ (スプリング)	2

