


# ロングラチェットハンドル (中空・ホールドタイプ)

LONG RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				質量 (g)
		D	H	T	L	
EA618KA-8A	12.7	32	34	15.5	375	430

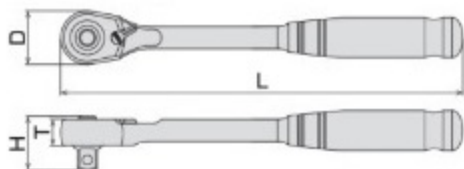

## ⚠️ 注意 CAUTION

- 力の入れ過ぎに注意してください。  
Do not apply excessive force.
- ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいに行ってください。  
Use ratchet handles slowly and softly.
- 左右の切り替えは完全にしてください。  
Switch over the direction completely.

72枚歯で送り角5°。  
ヘッド部が小さく薄いので、狭い箇所でも作業が効率よく行えます。

グリップ部は中空仕様により軽く、作業性が良い。  
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。

ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。



クサビ式



ソケットホールド機構

※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

