




ボールジョイント EA618KB-11

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。

ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。

- 首振り角度：約30度

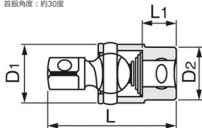

仕様

製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm)D1	寸法(mm)D2	寸法(mm)L1	寸法(mm)L	質量(g)
BJ40	12.7	25	23.5	16	60	115

ご使用上の注意



注意 インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tool

- アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。
(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプタ)
/ Do not assemble multiple attachments.
(Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)

- ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が高く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。
JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。
/ Strength of joints is about half of that of ratchet handle (JIS and ISO), because they are composed of output square drive and input square drive components and have poor power transmission rate. Do not handle joints roughly.

〈使用例〉

Max30°

