


ソケットアダプター

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。



EA618KB-3

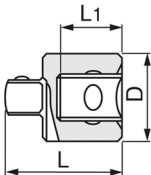

EA618KB-6

仕様	製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)L1	寸法(mm)L	質量(g)	EA品番
	※1 68	12.7凹×9.5凸	22	17	32	50	EA618KB-3
	128	12.7凹×19.0凸	25	17	42	115	EA618KB-6

ご使用上の注意



注意 ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

・凹ドライブが大きいアダプター (※1印) は、力を入れすぎると凸ドライブが破損します。

/ Do not apply excessive force in case of adaptor (※1) having large concave sq. drive, as convex sq. drive might be broken.

・アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。 / Limit-torque of adaptor is based in smaller sq. drive.

・アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。

(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)

/ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)