


製品詳細

ソケット (6角)

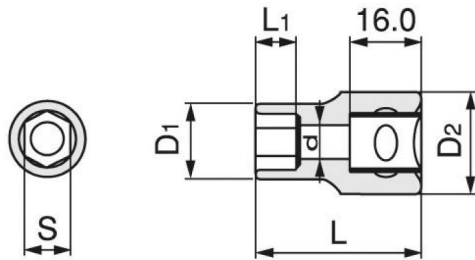

仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量 (g)	EA品番
4S-08	8	12.3	22.0	9	35.0	7	50	EA618KK-8
4S-09	9	13.5	22.0	9	35.0	7	50	EA618KK-9
4S-10	10	15.0	22.0	10	35.0	8	50	EA618KK-10
4S-11	11	16.2	22.0	10	35.0	9	55	EA618KK-11
4S-12	12	17.5	22.0	10	35.0	10	55	EA618KK-12
4S-13	13	18.8	22.0	10	35.0	11	60	EA618KK-13
4S-14	14	20.0	22.0	12	35.0	11	60	EA618KK-14
4S-15	15	22.0	21.5	12	35.0	11	60	EA618KK-15
4S-16	16	23.0	22.0	12	36.0	14	70	EA618KK-16
4S-17	17	24.0	23.0	13	37.0	14	70	EA618KK-17
4S-18	18	25.0	23.0	13	37.0	15	75	EA618KK-18
4S-19	19	26.0	24.0	14	38.0	16	80	EA618KK-19
4S-20	20	28.0	25.0	14	38.0	16	95	EA618KK-20
4S-21	21	29.0	25.0	15	39.0	18	100	EA618KK-21
4S-22	22	30.0	26.0	15	40.0	18	110	EA618KK-22
4S-23	23	32.0	27.0	16	41.0	20	130	EA618KK-23
4S-24	24	33.0	28.0	17	41.0	20	145	EA618KK-24
4S-25	25	34.0	28.0	19	43.5	22	150	EA618KK-25
4S-26	26	35.0	28.0	19	43.5	22	160	EA618KK-26
4S-27	27	36.0	29.0	19	43.5	22	175	EA618KK-27
4S-28	28	38.0	30.0	19	43.5	22	185	EA618KK-28
4S-29	29	39.0	31.0	19	43.5	22	210	EA618KK-29
4S-30	30	40.0	32.0	21	47.0	25	210	EA618KK-30
4S-31	31	42.0	34.5	21	47.0	25	235	EA618KK-31
4S-32	32	43.0	34.5	21	47.0	25	260	EA618KK-32
4S-33	33	44.0	35.5	21	47.0	25	260	EA618KK-33
4S-36	36	48.0	38.0	24	52.0	30	320	EA618KK-36

※4S-20・4S-25・4S-28・4S-31・4S-33・4S-34・4S-36はJISマーク表示製品ではありません。

JISマーク表示製品

ご使用上の注意

⚠ 注意 ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.