


ソケット (12 角)

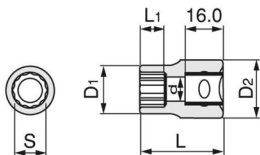

EA618KM-10



EA618KM-24

仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量 (g)	EA品番
4D-08	8	12.3	22.0	9	35.0	7	40	EA618KM-8
4D-09	9	13.5	22.0	9	35.0	7	40	EA618KM-9
4D-10	10	15.0	22.0	10	35.0	8	40	EA618KM-10
4D-11	11	16.2	22.0	10	35.0	9	45	EA618KM-11
4D-12	12	17.5	22.0	10	35.0	10	50	EA618KM-12
4D-13	13	18.8	22.0	10	35.0	11	50	EA618KM-13
4D-14	14	20.0	22.0	12	35.0	11	50	EA618KM-14
4D-14.5	14.5	20.6	22.0	12	35.0	11	50	EA618KM-14.5
4D-15	15	22.0	21.5	12	35.0	11	55	EA618KM-15
4D-16	16	23.0	22.0	12	36.0	14	65	EA618KM-16
4D-17	17	24.0	23.0	13	37.0	14	65	EA618KM-17
4D-17.5	17.5	24.0	23.0	13	37.0	14	65	EA618KM-17.5
4D-18	18	25.0	23.0	13	37.0	15	70	EA618KM-18
4D-19	19	26.0	24.0	14	38.0	16	70	EA618KM-19
4D-20	20	28.0	25.0	14	38.0	16	90	EA618KM-20
4D-21	21	29.0	25.0	15	39.0	18	90	EA618KM-21
4D-22	22	30.0	26.0	15	40.0	18	105	EA618KM-22
4D-23	23	32.0	27.0	16	41.0	20	130	EA618KM-23
4D-24	24	33.0	28.0	17	41.0	20	130	EA618KM-24
4D-25	25	34.0	28.0	19	43.5	22	130	EA618KM-25
4D-26	26	35.0	28.0	19	43.5	22	135	EA618KM-26
4D-27	27	36.0	29.0	19	43.5	22	145	EA618KM-27
4D-28	28	38.0	30.0	19	43.5	22	170	EA618KM-28
4D-29	29	39.0	31.0	19	43.5	22	175	EA618KM-29
4D-30	30	40.0	32.0	21	47.0	25	200	EA618KM-30
4D-31	31	42.0	34.5	21	47.0	25	230	EA618KM-31
4D-32	32	43.0	34.5	21	47.0	25	250	EA618KM-32
4D-33	33	44.0	35.5	21	47.0	25	250	EA618KM-33
4D-36	36	48.0	38.0	24	52.0	30	310	EA618KM-36

JISマーク表示製品

※4D-14.5・4D-17.5・4D-20・4D-25・4D-28・4D-31・4D-33・4D-36はJISマーク表示製品ではありません。

ご使用上の注意


注意 ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.