



製品詳細

ヘキサゴンソケットレンチセット

HB4112 EA618KT-100B

インチサイズ

- 化粧箱寸法：w317× d164× h43mm
- 質量：2.3kg

<セット内容>

製品名	製品番号／仕様
ヘキサゴンソケット HEXAGON SOCKET	4HB-04 (1/8) ,4HB-05 (5/32) ,4HB-06 (3/16) ,4HB-07 (7/32) 4HB-08 (1/4) ,4HB-10 (5/16) ,4HB-12 (3/8) ,4HB-14 (7/16) 4HB-16 (1/2) ,4HB-18 (9/16)
ドライバービットソケット DRIVER BIT SOCKET	4H-P2
ラチェットハンドル RATCHET HANDLE	371
エクステンションバー EXTENSION BAR	321
メタルケース METAL CASE	MC400



セット内容

13点



ご使用上の注意 **注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
・ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。／ Beware at all time not to pinch hand / fingers.


製品詳細

ヘキサゴンソケット

インチサイズ



仕様	製品番号	二面幅寸法 (inch)S	寸法(mm) D	寸法(mm) A	寸法(mm) L	質量(g)
	4HB-04	1/8	22	18	50	40
	4HB-05	5/32	22	18	50	42
	4HB-06	3/16	22	18	50	46
	4HB-07	7/32	22	18	50	50
	4HB-08	1/4	22	18	50	51
	4HB-10	5/16	22	18	50	65
	4HB-12	3/8	22	16	50	70
	4HB-14	7/16	22	15	50	80
	4HB-16	1/2	22	15	50	90
	4HB-18	9/16	24	15	50	115

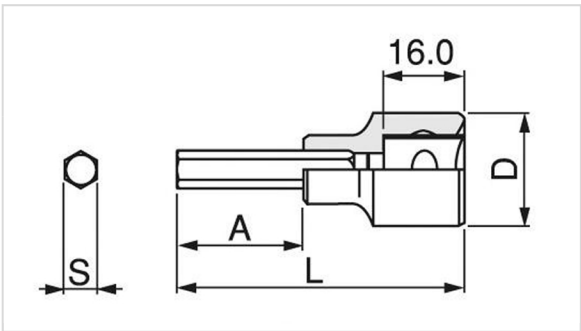


ご使用上の注意
 注意 ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
／ Do not use with power tools.

ドライバービットソケット



仕様	製品番号	先端規格 (mm)	寸法(mm) D	寸法(mm) A	寸法(mm) L	質量(g)
	4H-P2	+ No.2	22	25	57	50

ご使用上の注意 **注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
／ Do not use with power tools.

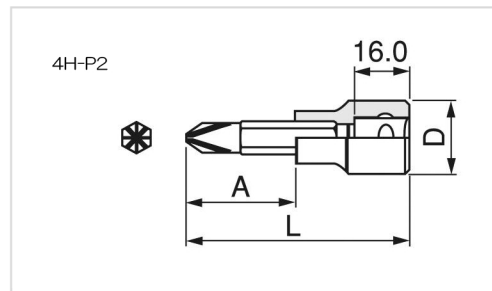

ラチェットハンドル


ツメ式

小判形のスタンダードラチェットハンドル。



仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm) D	寸法(mm) H	寸法(mm) T	寸法(mm) L	質量(g)
	371	12.7凸	45	35.0	20.5	270	490

ご使用上の注意 **注意** ・ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。／ Use ratchet handles slowly and softly.
・左右の切り替えは完全にしてください。／ Switch over the direction completely.

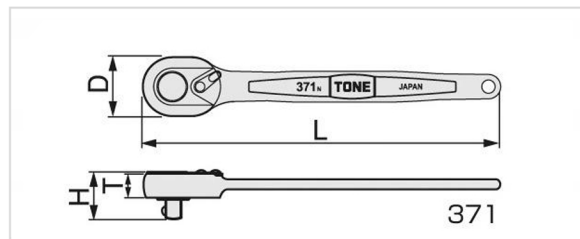

エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。



仕様

製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)L1	寸法(mm)L2	寸法(mm)L	寸法(mm)d	質量(g)
321	12.7	24	16	135.5	150	14.5	225

ご使用上の注意

注意 ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
・アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)
／ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)

