


製品詳細

ヘキサゴンソケット

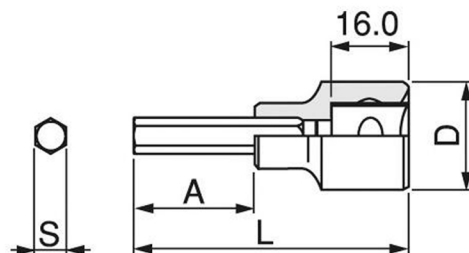

仕様

製品番号	二面幅 寸法(mm)S	寸法(mm) D	寸法(mm) A	寸法(mm) L	質量(g)	EA品番
4H-03	3	22	17	49	45	EA618KT-3
4H-04	4	22	20	52	45	EA618KT-4
4H-05	5	22	23	55	50	EA618KT-5
4H-06	6	22	25	57	60	EA618KT-6
4H-07	7	22	25	57	65	EA618KT-7
4H-08	8	22	27	59	75	EA618KT-8
4H-10	10	22	30	65	90	EA618KT-10
4H-12	12	22	33	68	105	EA618KT-12
4H-14	14	22	34	69	175	EA618KT-14
4H-17	17	25	36	74	185	EA618KT-17
4H-19	19	28	38	78	235	EA618KT-19
4H-22	22	28	40	80	250	EA618KT-22



ご使用上の注意



- 注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
／ Do not use with power tools.