



製品詳細

ソケットホルダー


ソケット、ジョイント類をスッキリ整理することができます。

インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でもホールドできます。

サビに強いオールステンレス製。

折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくい。


ねじ穴付きで、壁掛け、デスク固定OK。

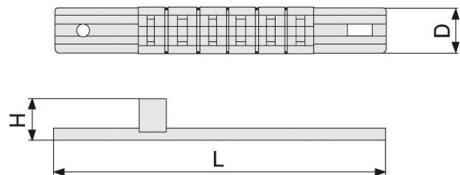

仕様

製品番号	差込角dr. (mm)	ソケット ホルルド数	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)L	質量(g)	EA品番
SH406	12.7	6	20	19	250	50	EA618KZ-6
SH410	12.7	10	20	19	310	67	EA618KZ-10
SH412	12.7	12	20	19	310	70	EA618KZ-12

■インパクト用ソケットのピンがどちら向きでも入ります。

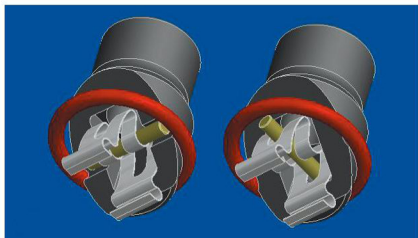

(通常のOリングは黒です。)

■ネジ穴付きで、壁掛け、デスク固定OK。

