



製品詳細

ソケットレンチセット

200 EA618L-8

インチサイズ

大型機械・車輛整備、土木整備、プラント整備の作業に最適

- ・ 化粧箱寸法：w552× d215× h92mm
- ・ 質量：14.0kg

ご使用上の注意

-  **注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
／ Do not use with power tools.



セット内容

17点



＜セット内容＞

製品名	製品番号／仕様
ソケット (12角) SOCKET (12pt.)	6DB-34 (1-1/16) ,6DB-36 (1-1/8) ,6DB-38 (1-3/16) ,6DB-40 (1-1/4) 6DB-42 (1-5/16) ,6DB-44 (1-3/8) ,6DB-46 (1-7/16) ,6DB-48 (1-1/2) 6DB-52 (1-5/8) ,6DB-56 (1-3/4) ,6DB-58 (1-13/16) ,6DB-60 (1-7/8) ,6DB-64 (2)
ラチェットハンドル RATCHET HANDLE	471
T形スライドハンドル T-TYPE SLIDE HANDLE	205
エクステンションバー EXTENSION BAR	610 (200mm) ,611 (400mm)
メタルケース METAL CASE	MC200

※全日本機械工具標準カタログNo.613同等品

製品詳細


ソケット (12 角)

インチサイズ



仕様

製品番号	二面幅寸法 (inch)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量 (g)
6DB-34	1-1/16	38.0	36	19	53	22	245
6DB-36	1-1/8	40.0	37	21	56	22	270
6DB-38	1-3/16	42.0	39	21	56	25	310
6DB-40	1-1/4	44.0	40	21	56	25	345
6DB-42	1-5/16	46.0	40	21	56	25	350
6DB-44	1-3/8	48.0	40	23	58	25	400
6DB-46	1-7/16	50.0	40	24	58	30	400
6DB-48	1-1/2	52.5	43	25	60	30	465
6DB-52	1-5/8	55.5	44	27	63	35	480
6DB-56	1-3/4	60.0	45	30	65	35	550
6DB-58	1-13/16	62.0	45	30	65	35	580
6DB-60	1-7/8	65.0	46	30	67	38	650
6DB-64	2	68.0	48	32	70	38	730

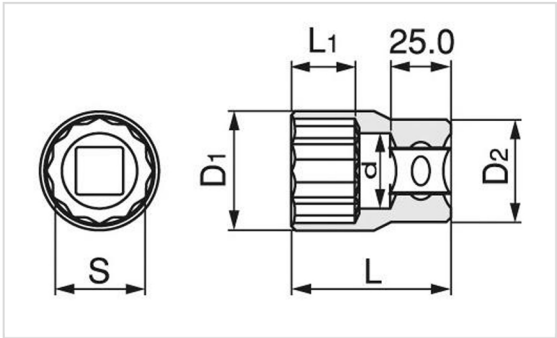

ご使用上の注意

-  **注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
／ Do not use with power tools.

ラチェットハンドル


ツメ式

小判形のスタンダードラチェットハンドル。

仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
	471	19.0凸	61	52.9	31.9	500	1,925

ご使用上の注意

- ⚠ 注意**
- ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいに行ってください。／ Use ratchet handles slowly and softly.
 - 左右の切り替えは完全にしてください。／ Switch over the direction completely.

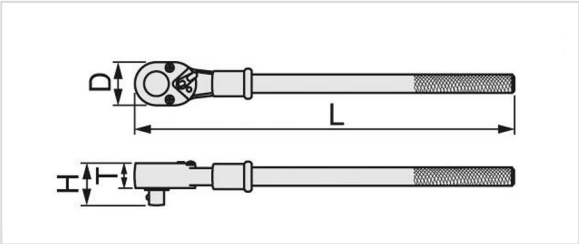


T 形スライドハンドル

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
L形レンチやT形レンチとして使用できます。

仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)L	質量(g)
	205	19.0	22	60	500	1,770

- ご使用上の注意 ⚠ 注意**
- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。／ Do not use with extension pipe etc.
 - ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.
 - 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。／ Insert square drive positively to the bottom.

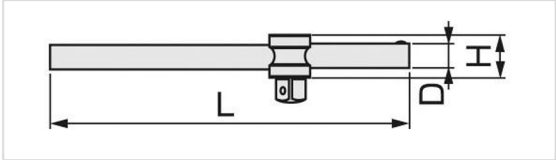

エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、
ソケットを延長させるために使用します。

仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm) D	寸法(mm) L1	寸法(mm) L2	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)
	610	19.0	36	25	179	200	22	800
	611	19.0	36	25	379	400	22	1,570

ご使用上の注意

- ⚠ 注意**
- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
 - アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)
／ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)

