


ソケットアダプター

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。

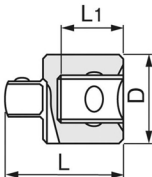

仕様

行マーク	製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)L1	寸法(mm)L	質量(g)	EA品番
※1	138	19.0凹×12.7凸	33	25	46	170	EA618LB-4
	148	19.0凹×25.4凸	38	25	60	340	EA618LB-10

ご使用上の注意



注意 • インバクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

• 凹ドライブが大きいアダプター (※1印) は、力を入れすぎると凸ドライブが破損します。
 / Do not apply excessive force in case of adaptor (※1) having large concave sq. drive, as convex sq. drive might be broken.

• アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。 / Limit-torque of adaptor is based in smaller sq. drive.

• アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)
 / Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)