


EA618NC-2 (1/4")ソケットレンチセット

- 工具鋼製
- 1/4"差込角
- メタルケース付
270×145×35(H)
- 総重量 1.3kg

(セット内容)
●ソケット(六角) 差込角...1/4"

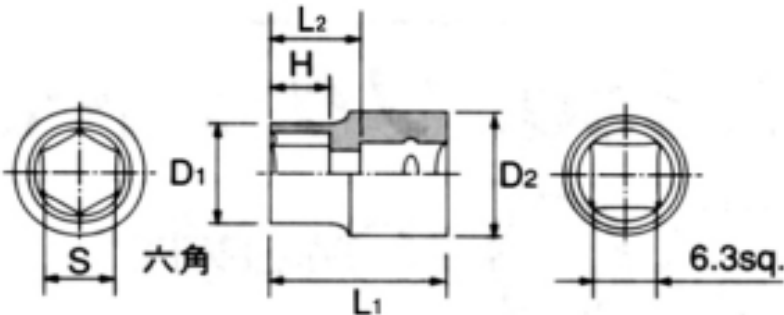

S(サイズ)	D1	D2	H	L1	L2	重量 (g)
5	8.5	12	3	16	8	9
5.5	9	12	5	18	10	9
6	10	12	5	18	10	10
7	11	12	5	18	10	10
8	12	13	5.5	18.5	10.5	12
10	14.5	13.5	5.5	18.5	10.5	13
11	16	14.5	6	19	11	16
12	17	15	6.5	20.5	12.5	19
13	18.5	16.5	6.5	20.5	12.5	22
14	20	17.5	7	21.5	13.5	27
3/16"	8.5	12	3	16	8	9
7/32"	9	12	5	18	10	9
1/4"	10	12	5	18	10	10
9/32"	11	12	5	18	10	10
5/16"	12	13	5.5	18.5	10.5	12
11/32"	13.5	13	5.5	18.5	10.5	13
3/8"	14.5	13.5	5.5	18.5	10.5	13
7/16"	16	14.5	6	19	11	16
1/2"	18.5	16.5	6.5	20.5	12.5	24
9/16"	20	17.5	8	22.5	14.5	29

単位 (mm)

●ラチェットハンドル
差込角...1/4"
全長...125mm
送り角...10°
左右切替レバー付



●スピナーハンドル
差込角...1/4"
全長...150mm
90g



●エクステンションバー
差込角...1/4"
全長...50・100mm
27・48g

●首振りエクステンションバー
差込角...1/2" 振り幅±7°
全長...30mm 17g

通常のエクステンションバーに比べて耐荷重性が
低くなっている為、力の入れすぎに注意して下さい。

