


# EA618ND-3~5 (1/4")ラチェットハンドル (首振りタイプ)

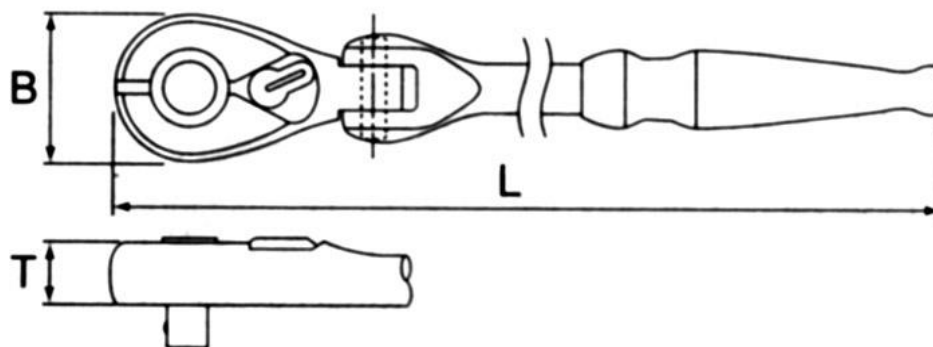

## 寸法

品番	B	T	L	重量
EA618ND-3	22mm	10mm	80mm	130g
EA618ND-4	22mm	10mm	125mm	140g
<del>EA618ND-5</del>	<del>22mm</del>	<del>10mm</del>	<del>190mm</del>	<del>170g</del>

取扱中止

- 差込角…3/8"
- 送り角…10°
- 左右切替レバー付
- ロック式

※破損や空転の原因になりますので  
左右の切替レバー操作は確実に行って  
下さい

