


EA618R-2 (1/2")ソケットレンチセット

工具鋼製
1/2"差込角

メタルケース付
455 × 185 × 52 (H)
総重量 5.4kg



(セット内容)
ソケット(六、十二角)
差込角...1/2"

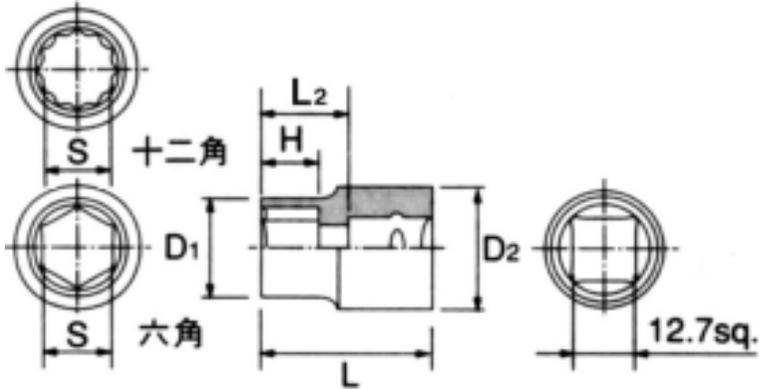

S(サイズ)	D1	D2	H	L	L2	重量 (g)	仕様
7/16"	16	22	6	29	13	41	六角
1/2"	18.5	22	7.5	30.5	14.5	46	十二角
9/16"	20	22	8.5	31.5	15.5	49	十二角
19/32"	21	22	8.5	31.5	15.5	50	十二角
5/8"	22.5	22	9	33	17	56	十二角
11/16"	24	22	10	34	18	62	十二角
3/4"	26	24	10.5	34.5	18.5	75	十二角
25/32"	27.5	25	11	35	19	86	十二角
13/16"	28.5	26	11.5	35.5	19.5	94	十二角
7/8"	30	27	11.5	35.5	19.5	107	十二角
15/16"	32.5	28.5	12	36	20	131	十二角
1"	35	31.5	14	38	22	152	十二角
1-1/16"	36.5	33	15	39	23	171	十二角
1-1/8"	39	35.5	17	41	25	204	十二角
1-1/4"	43	38.5	18	43	27	262	十二角

単位 (mm)

ラチェットハンドル
差込角...1/2"
全長...250mm
送り角...10°
左右切替レバー付
580g



スピナーハンドル
差込角...1/2"
全長...400mm
700g



エクステンションバー
差込角...1/2"
全長...75mm・150mm
140・250g

首振りエクステンションバー
差込角...1/2" 振り幅±7°
全長...100mm
170g

通常のエクステンションバーに比べて耐荷重性が低くなっている為、力を入れすぎに注意して下さい。



ユニバーサルジョイント
差込角...1/2"
全長...67mm
140g



ソケットホルダー(五個用)
差込角1/2"用
全長...215mm
120g

