


EA618R-3 (1/2")ソケットレンチセット

工具鋼製
1/2"差込角

メタルケース付
455 × 185 × 52 (H)
総重量 5.4kg



(セット内容)
ソケット(六、十二角)
差込角...1/2"

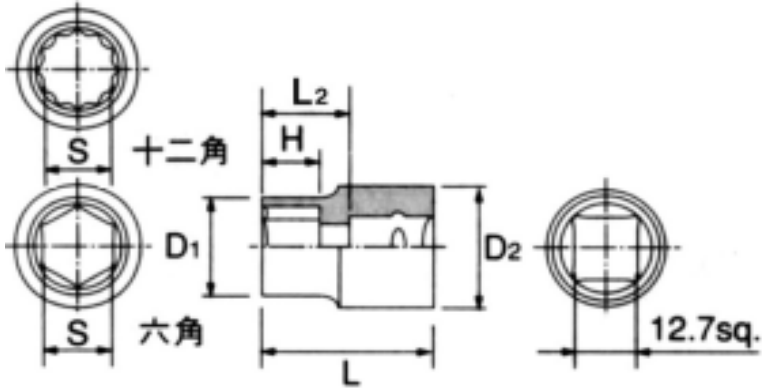

S(サイズ)	D1	D2	H	L	L2	重量 (g)	仕様
8	12	22	5.5	28.5	12.5	29	六角
10	14.5	22	5.5	28.5	12.5	30	六角
11	16	22	6	29	13	41	六角
12	17	22	7.5	30.5	14.5	44	六角
13	18.5	22	7.5	30.5	14.5	45	十二角
14	20	22	8.5	31.5	15.5	49	十二角
17	24	22	10	34	18	61	十二角
19	26	24	10.5	34.5	18.5	75	十二角
21	28.5	26	11.5	35.5	19.5	91	十二角
22	30	27	11.5	35.5	19.5	104	十二角
24	32.5	28.5	12	36	20	117	十二角
26	35	31.5	14	38	22	149	十二角
27	36.5	33	15	39	23	171	十二角
30	40	36	17	42	26	214	十二角
32	43	38.5	18	43	27	256	十二角

単位 (mm)

ラチェットハンドル
差込角...1/2"
全長...250mm
送り角...10°
左右切替レバー付
580g



スピナーハンドル
差込角...1/2"
全長...400mm
700g



エクステンションバー
差込角...1/2"
全長...75mm・150mm
140・250g

首振りエクステンションバー
差込角...1/2" 振り幅±7°
全長...100mm
170g

通常のエクステンションバーに比べて耐荷重性が低くなっている為、力の入れすぎに注意して下さい。



ユニバーサルジョイント
差込角...1/2"
全長...67mm
140g



ソケットホルダー (五個用)
差込角1/2"用
全長...215mm
120g

