



製品詳細

SUS ヘキサゴンソケットセット（ホルダー付）

SHH308 EA618ST

9.5mm
3/8"

セット内容
8点

- ソケットホルダー付（10個タイプ）SH310
- 化粧箱寸法： w322× d93× h35mm
- 質量：0.45kg

＜セット内容＞

製品名	製品番号／仕様		
ヘキサゴンソケット HEXAGON SOCKET	S3H-	2.5、03、04、05、06、08、10、12	

ご使用上の注意 注意 • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.

- SUSツールは非磁性ではありません。／ SUS tools are not nonmagnetic.




製品詳細

SUS ヘキサゴンソケット

9.5mm
3/8"

仕様						
製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	質量(g)	材質
S3H-2.5	2.5	17.0	3.5	40.0	25	析出硬化系ステンレス
S3H-03	3	17.0	5.0	44.0	30	析出硬化系ステンレス
S3H-04	4	17.0	6.0	47.0	35	析出硬化系ステンレス
S3H-05	5	17.0	7.0	50.0	35	析出硬化系ステンレス
S3H-06	6	19.0	9.0	52.0	55	析出硬化系ステンレス
S3H-08	8	19.0	11.0	56.0	60	析出硬化系ステンレス
S3H-10	10	19.0	13.0	59.0	75	析出硬化系ステンレス
S3H-12	12	21.0	15.0	61.0	90	析出硬化系ステンレス

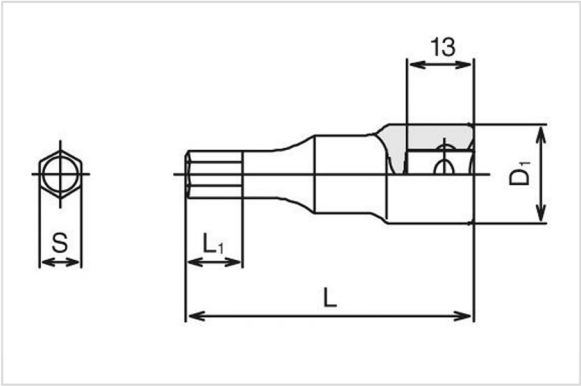

ご使用上の注意 注意 • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.

- SUSツールは非磁性ではありません。／ SUS tools are not nonmagnetic.