

首振り伸縮ラチェットハンドル


- コンパクトでフレックスな高トルク対応型
- 伸縮ハンドルと首振りヘッドで多用途の高トルク作業に対応
- ヘッド部は早廻しローレット付で、供廻りなく作業率が一段アップ
- 72歯構造により、ハンドルの動きが5°でラチェットが駆動します

■材質：SCM440（ヘッド）/S45C（ハンドル）

製品番号	差込角S (mm)	重量 (g)	保証トルク (N・m)	入数	JANコード
SR-3	EA618TM-13 9.5(3/8")	225	140	6	552808
SR-4	EA618TM-14 12.7(1/2")	430	250	6	552853

製品番号	L (mm)	D (mm)	T (mm)	t1 (mm)	t2 (mm)
SR-3	140~190	28	18	9	17.7
SR-4	160~220	34	22	11	24

お手入れ方法

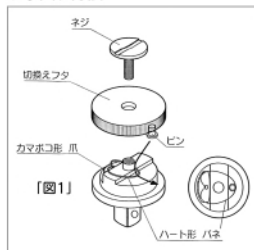

時々注油してください。カチカチといった作動音が、鈍くなりましたら浸透潤滑油を外側から吹き付けるか止めネジを外して切替えフタをあけ注油されますと再びカチカチと小気味良いでご利用いただけます。分解→注油の後、図1の要領で組み立ててください。

- 1.カマボコ形の爪にハート型のバネを差し込み、図のようにセットします。
- 2.切替えフタのピンをハート型のバネの内側に引っかけて矢印の方向へハート型のバネを上げながら、中心の穴を合わせてはめてください。

補修部品