

クローフートレンチ ロングタイプ登場!!

新製品




差込角 **9.5mm**

差込角 **12.7mm**

Point 1

狭い場所での作業に最適!

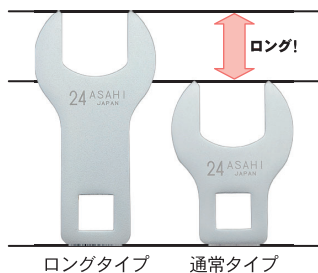

ロングタイプを使用することでより狭く奥まった場所での作業が可能となります。


自動車整備に

- パワーステアリング周り
- ブレーキの油圧配管
- 各種センサー周り



機械整備に

- 油圧配管のメンテナンス
- その他の各種配管に

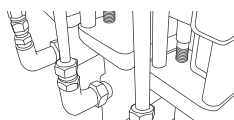

Point 2

豊富なラインナップ!

□ 差込角 **9.5mm [3/8"]**

10mm **12mm** **13mm** **14mm** **17mm** **19mm**

□ 差込角 **12.7mm [1/2"]**

19mm **22mm** **24mm** **27mm** **30mm** **32mm** **36mm**

フルサイズセット

9.5mmタイプ、12.7mmタイプ共に、フルサイズのセットをご用意。




□ 差込角 9.5mm (3/8") タイプ



Code	差込角 mm	B mm	b mm	H mm	ℓ 有効長 mm	L mm	重量 g	
VCL3010	10	22	17	8	50	64.5	55	EA618VJ-10
VCL3012	12	25	17	8	50	66	56.5	EA618VJ-12
VCL3013	13	26	17	8	50	65.5	57.5	EA618VJ-13
VCL3014	14	28	17	8	50	66	58.5	EA618VJ-14
VCL3017	17	32	19	8	50	67.5	67.5	EA618VJ-17
VCL3019	19	38	21	8	50	68.5	81.5	EA618VJ-19

・ ニッケルクロムメッキ

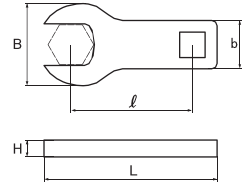

Code	VCLS360	入組	6点	EA618VJ
セット内容 (6pcs.)				
クローフレンチ	VCL3- 10, 12, 13, 14, 17, 19			


- ・ 重量 424g
- ・ 紙箱入 (寸法 : 85 × 235 × 25mm)

□ 差込角 12.7mm (1/2") タイプ



Code	差込角 mm	B mm	b mm	H mm	ℓ 有効長 mm	L mm	重量 g	
VCL4019	19	36	22	12	65	86	147	EA618VK-19
VCL4022	22	42	24	12	65	87	169	EA618VK-22
VCL4024	24	46	26	12	65	89.5	190	EA618VK-24
VCL4027	27	50	28	12	65	91.5	207	EA618VK-27
VCL4030	30	54	28	12	65	93.5	218	EA618VK-30
VCL4032	32	56	28	12	65	93	218	EA618VK-32
VCL4036	36	62	30	12	65	95	243	EA618VK-36

・ ニッケルクロムメッキ

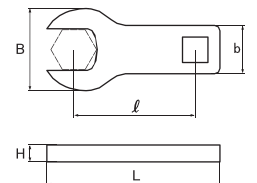

Code	VCLS470	入組	7点	EA618VK
セット内容 (7pcs.)				
クローフレンチ	VCL4- 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36			

- ・ 重量 1,500g
- ・ 紙箱入 (寸法 : 115 × 440 × 30mm)

●この広告の価格には消費税が含まれていません。
●製品の改良のため仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。

お求めは…

ASAHI TOOLS 旭金属工業株式会社 <https://www.asahi-tool.co.jp/>

本社 〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野 1444-1
TEL (0256)92-7121 FAX (0256)91-1009
東京営業所 〒130-0004 東京都墨田区本所 4-19-3 本所吾妻橋DJビル 5階
TEL (03)3621-1051 FAX (03)5608-7066
大阪営業所 〒541-0054 大阪市中央区南本町 4-5-7 東亜ビル 9階
TEL (06)6282-5520 FAX (06)6282-5561
<貿易部> TEL (06)6282-5521
福岡営業所 〒812-0069 福岡市東区郷口町 9-16
TEL (092)611-8968 FAX (092)624-1379