


EA619AA-4～-15 ※全て廃番になりました。

(1/4") インパクト兼用ソケット

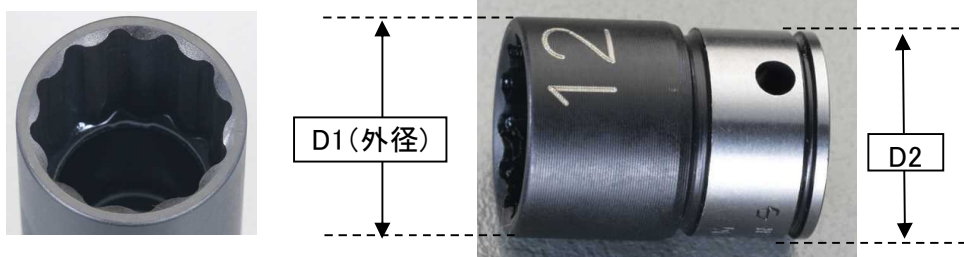

品番	対辺	D1 (外径)	D2	全長	重量(g)
EA619AA-4	4.0	6.5	11.7	23.3	17
EA619AA-4.5	4.5	7.0			18
EA619AA-5	5.0	7.5			19
EA619AA-5.5	5.5	8.5			22
EA619AA-6	6.0	9.5			23
EA619AA-7	7.0	10.5			29
EA619AA-8	8.0	11.5			39
EA619AA-9	9.0	13.0	12.0	25.4	43
EA619AA-10	10.0	14.5	14.0		48
EA619AA-11	11.0	15.8	15.0		52
EA619AA-12	12.0	20.7	16.0		54
EA619AA-13	13.0	17.8	17.0		60
EA619AA-14	14.0	18.9	18.0		
EA619AA-15	15.0	19.9	19.0		

単位:mm

- 材質…クロムモリブデン鋼
- 差込角…1/4"
- 12ポイント
- 薄い肉厚にもかかわらず、インパクト用にもお使い頂けるソケットです。
- ピン固定用

ピン固定用ソケットとは…
 Oリングや、Cリングで固定する
 タイプとは別の、ピン付の差込角を持つ
 工具に適合するソケットです。



※穴は側面片側にしか
開いていません。



差込例:
インパクトレンチ
EA155CP-20を使用

- 差込角のピンががっちりソケットの
穴に入り込む為、作業中の抜け落ち
防止に威力を発揮します。



差込例:
インパクトレンチ
EA155KF-2を使用

- ピン固定だけでなく、リング固定タイプの
インパクトレンチにも使用可能です。