

EA619AH

(1/2") ソケットレンチセット (インパクト兼用)


- 29個組 ●差込角…1/2"
- 総重量…9kg
- ケースサイズ(横×縦×高さ)…
510×273×76mm
- 薄い肉厚にもかかわらず、インパクト用にも
お使い頂けるソケットです。



セット内容

●ディープソケット(12角)×26

- ・材質…クロムモリブデン鋼
- ・全長…77.3mm
- ・ピン固定可能 ※

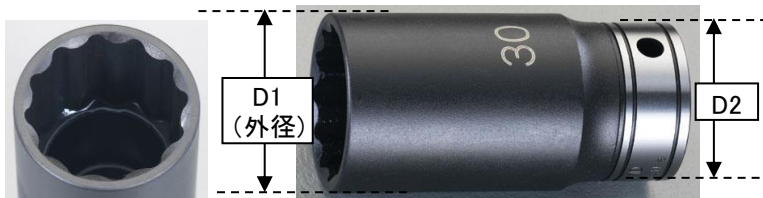

対辺	D1 (外径)	D2	重量(g)	対辺	D1 (外径)	D2	重量(g)
10.0	15.1	22.0	93	23.0	31.9	29.0	240
11.0	16.5		102	24.0	33.0	30.0	256
12.0	17.9		107	25.0		31.0	249
13.0	19.0		112	26.0	35.1	32.0	283
14.0	20.4		117	27.0	36.7	33.0	308
15.0	21.7		121	28.0	38.0	34.0	321
16.0	22.9	23.0	135	29.0	39.2	35.0	347
17.0	23.9		140	30.0	40.0	36.0	345
18.0	25.0	24.0	142	32.0	43.0	37.9	389
19.0	26.7	25.0	169	33.0	44.3	38.9	420
20.0	28.0	26.0	189	34.0	45.0	39.9	423
21.0	29.3	27.0	209	35.0	46.2	40.0	436
22.0	29.9	28.0	211	36.0	47.0	40.8	440

単位:mm

●スイベルエクステンションバー×2

- ・全長…75・150mm
- ・材質…クロムモリブデン鋼
- ・重量…119g(75mm)・187g(150mm)
- ・~~左右合わせて15°まで角度をつける事が
できます。 ※角度なしに変更
(2015/03/02) ※~~
- ・ピン固定可能



●ラチェットハンドル×1

- ・全長…247mm
- ・フレーム材質…クロムモリブデン鋼
- ・左右切換式 ・重量…779g
- ・送り角…5°
- ・ヘッド部分が小さい為、狭い箇所
での作業に威力を発揮します。





ピン固定用ソケットとは…
Oリングや、Cリングで固定する
タイプとは別の、ピン付の差込角を持つ
工具に適合するソケットです。



※穴は側面片側にしか
開いていません。



差込例:
インパクトレンチ



●差込角のピンががっちりソケットの
穴に入り込む為、作業中の抜け落ち
防止に威力を発揮します。



差込例:
インパクトレンチ



●ピン固定だけでなく、リング固定タイプの
インパクトレンチにも使用可能です。