


# EA623GA取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用前に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

- 仕様
- ・曲げ能力… $\phi 27\text{mm}$  ( $240\text{mm}^2$ )まで
  - ・全長…400mm
  - ・重量…3.5kg
  - ・ラチェット式なのでわずか100mmの隙間があれば曲げられます。


- 1.操作は簡単…ケーブルを通す部分が開いているので、曲げるケーブルにベンダーをセットするのは簡単です。(図1)

(図1)

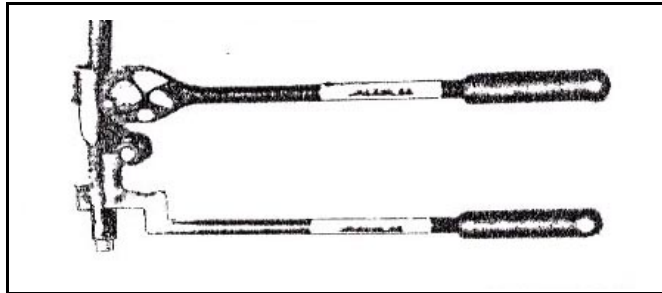

- 2.速い…下図(図2)のような線径の太い銅線の入った絶縁ケーブルが簡単に曲げられます。  
(曲げ能力:  $\phi 27\text{mm}$  [ $240\text{mm}^2$ ]まで)

(図2)

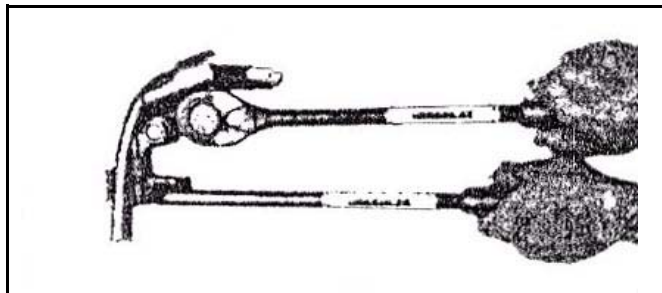

- 3.便利…付属の254mmレンチ用エクステンションは奥まった場所や、スイッチボックス付近での曲げ作業を簡単にします。(図3)

(図3)

