

## EA626HA-1(ねじ止め式ケーブルクリップ)取扱説明書

(アメリカ)

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。


### 仕様

- ・引張り強度...7.7KN(800kg)
- ・全長...270mm
- ・適応ワイヤー線径...16mm
- ・重さ...0.5kg
- ・フレキシブルワイヤー線径...6.3mm

### 使用方法

- (1)ケーブルの被覆を約80mmはがします。
- (2)ケーブルを図のようにグリップボディに押し入れます。

[参] 中心のコアを切断しても良い太いケーブルを細くする時は、中心のコアを切断して外側のストランドをグリップボディに押し入れてください。

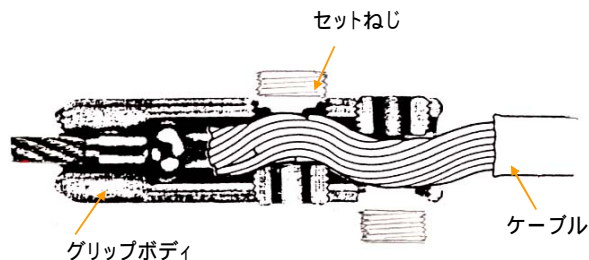

- (3)セットねじを図の位置に取り付け、付属の六角棒レンチで締めてください。  
[注] できるだけセットねじがグリップボディの表面よりでないようにしてください。コンゼットを傷つける原因になります。これを防ぐために出ている所にテープを巻いてください。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929