

# Strapack®

Automatic Strapping Machine with Brushless DC Motor

自動梱包機

SQ-800



ストラパック株式会社

従来機でのオプション機能を標準装備に加えたSQ-800は、よりスムーズな梱包作業を実現します

### ■ 特長

#### ／ 省エネルギー化

高効率ブラシレスDCモーター採用により  
当社比20%の省エネルギー化を図りました。

#### ／ 梱包速度のモード選択が可能

標準モードは54結束/分、高速モードは63結束/分  
に切替えができます。※1

#### ／ 豊富な制御を搭載

2段引締め(発泡スチロール等の梱包に最適)  
機能など、様々な制御を搭載しています。※2

#### ／ リフィード(再送り機能)

バンドが抜けても、再送りで元に戻るため  
スムーズに作業の開始が行えます。

#### ／ ジャンプアウト機能

バンドを掛け損なっても、バンドがジャンプアウト  
(飛び出し)するので、巻き付いたバンドを切除する  
必要がありません。

#### ／ トラブル時の表示と自己判断

万が一のトラブル時でも、内容がランプ表示され  
るので、復帰がしやすい仕様です。

#### ／ オイルレス機構

ストラパックが先駆けて採用したオイルレス  
(無給油)機構により、保守点検が容易です。  
また耐久性にも優れています。

※1、※2 ICボックスの設定が必要です

ストラパックは、業界トップクラスを誇る全国21か所(※3)の営業拠点  
ネットワークにより、安心のアフターサービス体制を敷いています。

※3 2018年4月現在


### ■ 標準仕様

型 式	SQ-800
機械寸法	全幅 1,254 mm 奥行 609 mm 全高 1,404 mm
アーチサイズ	幅 650 mm × 高 500 mm
機械質量 kg	約138 kg
梱包可能寸法 : 最大 : 最小	幅 620 mm × 高 480 mm 幅 80 mm × 高 30 mm
梱包速度	最高1.11秒 (54結束 / 分) 標準モード
引締め力	最大784N(約80kgf)ストローク150mm
使用バンド	15.5、14、12、9mm (6mm、5mm要部品交換)
ヒーター昇温時間	約25秒
使用電源	単相100V 50/60Hz 0.74kVA 単相200V仕様もあります(オプション)※ ※単相200V仕様は三相200V電源使用可

### ■ アーチサイズ表 (STD : 標準サイズ)

H \ W	650	850	1,050	1,250
300/400				
500	STD			
600				
800				
1,000				

### ■ 外形図

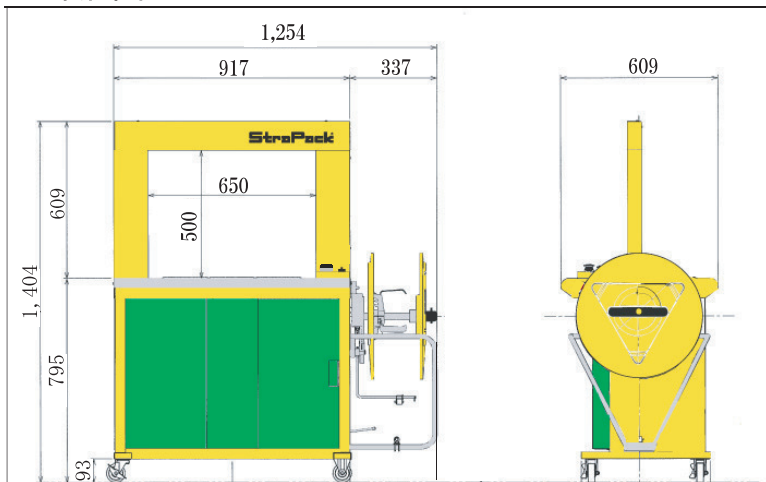

▲ 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。  
改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります

(C)2018 STRAPACK CORPORATION

### ■ 代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する

## ストラパック株式会社

営業企画室 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800 TEL 045-475-7211

営業拠点 札幌・旭川・仙台・盛岡・酒田・郡山・東京・筑波・横浜・甲府・高崎  
名古屋・北陸・静岡・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄

生産拠点 横浜・アメリカ・タイ・中国

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6 銀座ストラパックビル  
TEL 03-6278-1801 FAX 03-6278-1800

ホームページ URL <http://www.strapack.co.jp/>