

EA628PM-21

PPバンド用締具



- 適応バンド…EA628PM-1～12
- サイズ…90×10×100mm
- アルミ製
- 切断刃付き




※荷締めのためのバンド取付け方法は2タイプあります。次ページを参照下さい。

●先に輪を作りツールをはめ込む方法



①バンドを折り返して輪を作る

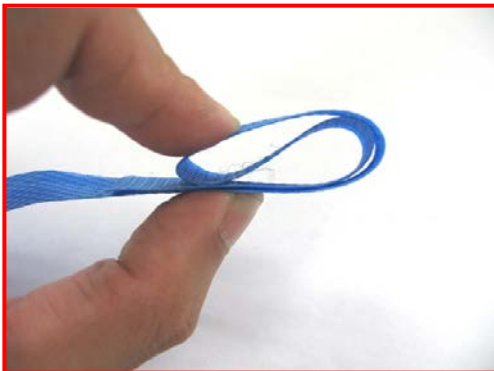

②輪を更に折り返す。




③. ①と②の折り返しでできた2個の輪にツールを差込む。

●ツールに巻きつけながら固定する方法



①バンドをツールの間に下から通す。

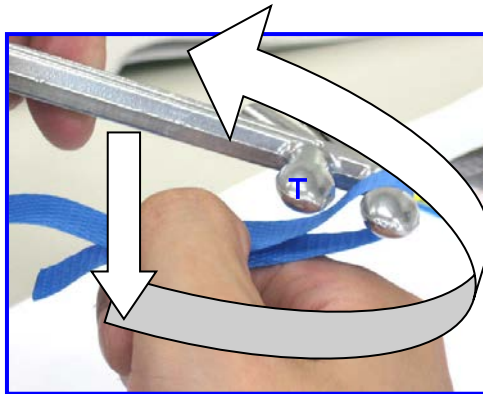

②折り返して図の様に手で掴みながらツールを半回転させてください。  
この時ツールの枝Tに巻きつけるように回転させてください。



③. ①と②の折り返しでできた2個の輪にツールを差込む。

