

EA628PM-24 PPバンド用ディスペンサー取扱説明書

Ver. 1.1


この度は当商品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

【仕様】

- ・お客様一部組立品
- ・自動梱包機用
- ・トレーサイズ・・・250×450×130(H)mm
- ・エア入りタイヤ径・・・250mm
- ・適合バンド・・・
 - ロール：芯内径：200mm、外径：200～650mm
 - 幅200mm以下
 - PPバンド：幅50mm以下
- ・材質・・・スチール、プラスチック
- ・重量・・・33.3kg




【分解図】

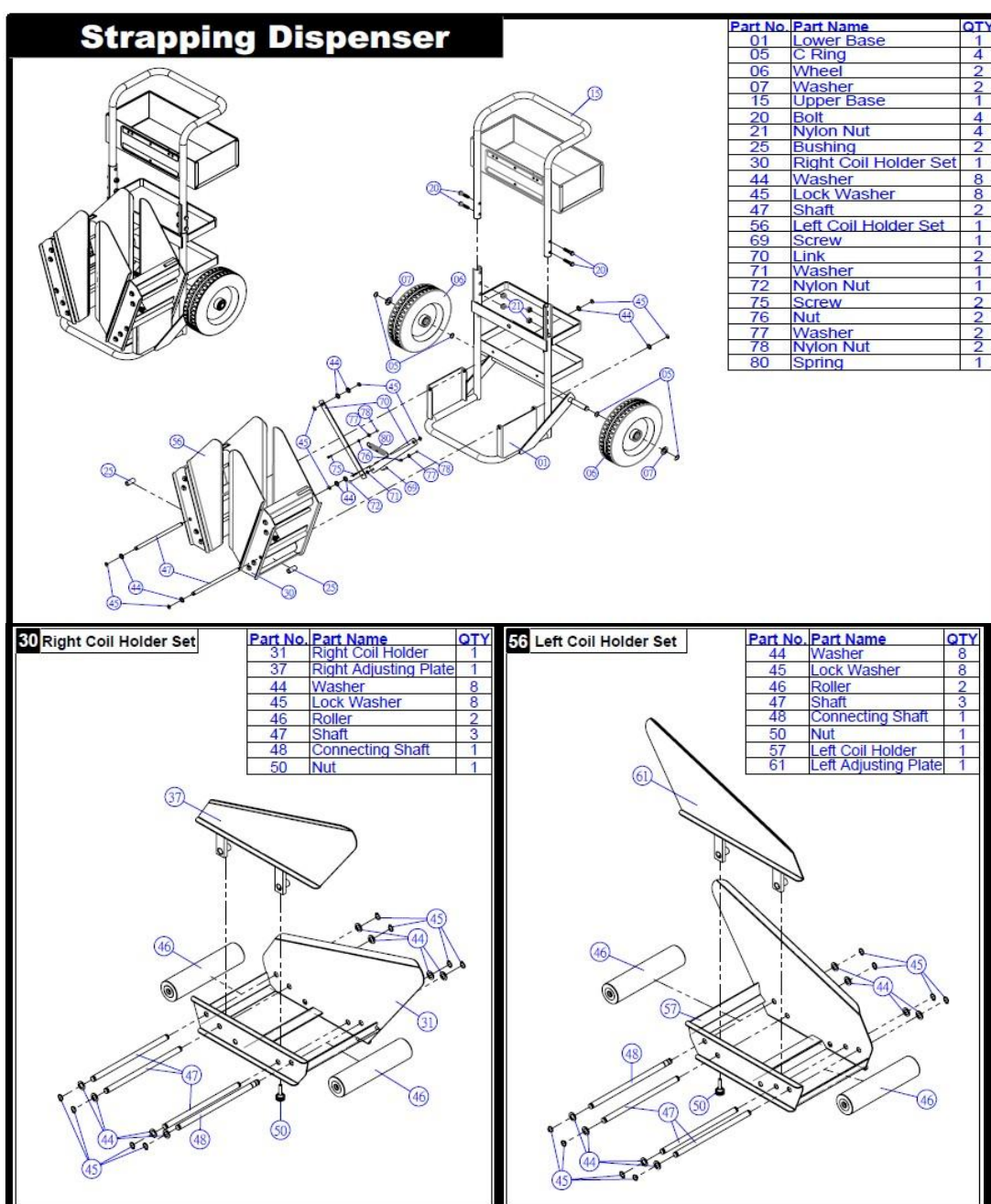


【組立・使用方法】

1

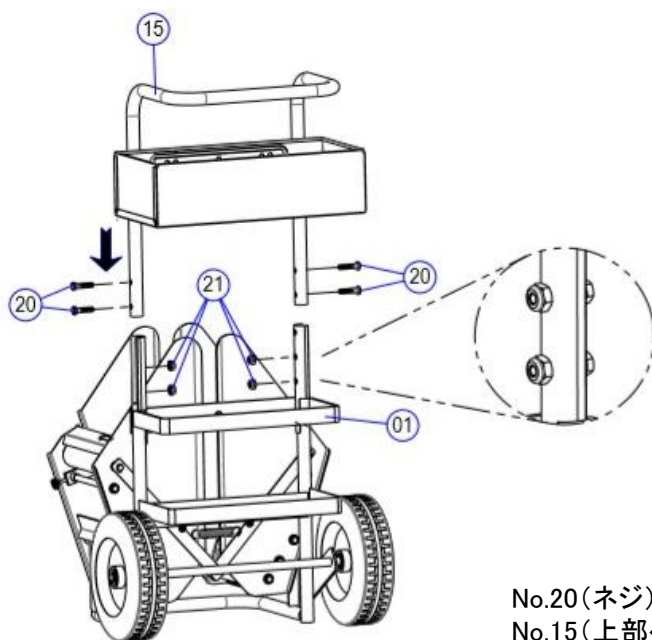


No.20(ネジ)とNo.21(ナット)を使用し
No.15(上部ベース)を下部のNo.1(本体)に
取り付けます。

2

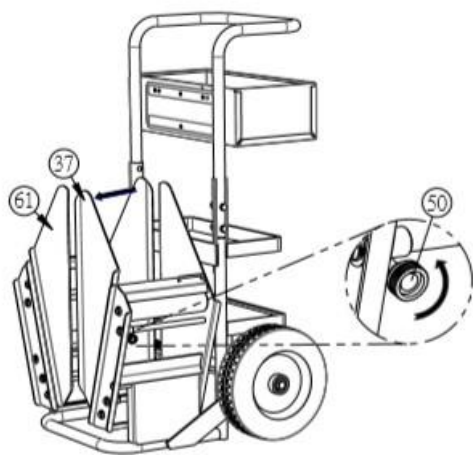


各サイドカウンターでNo.50(ナット)を
反時計回りに緩め、No.37(右調整プレート)と
No.61(左調整プレート)を外側に調整します。

3

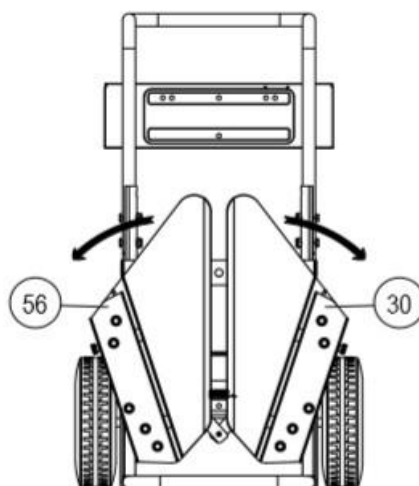


No.30(右ホルダー)または
No.56(左ホルダー)を開きます。

4

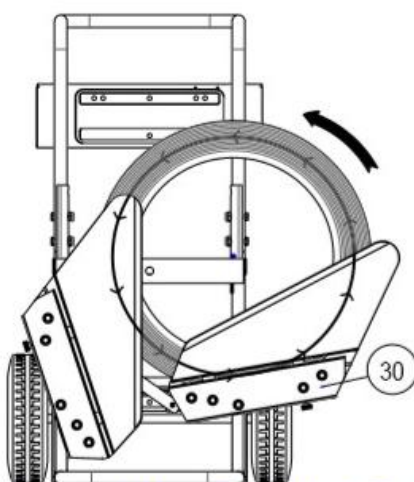


ホルダーの側面からバンドをスライドさせ
装着します。
ディスペンサーが自動的に位置を調整し、
バンドを中央に固定します。


5

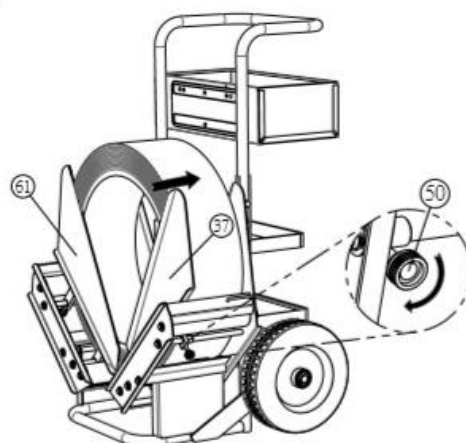

No.37(右調整プレート)とNo.61(左調整プレート)
をバンドに向かって押し、時計回りに回転させ
両サイドのNo.50(ナット)をしっかりと締めます。

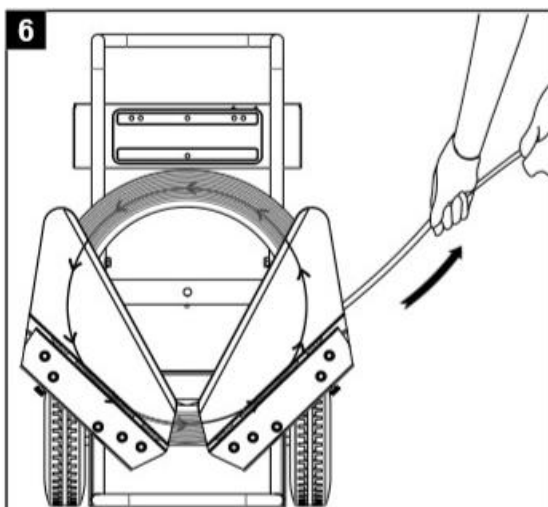

最初にバンドの先端に最も近い結び目をカットして、取り外します。
次に残りの結び目をすべて切断し、
ストラップを引き出して操作を開始します。

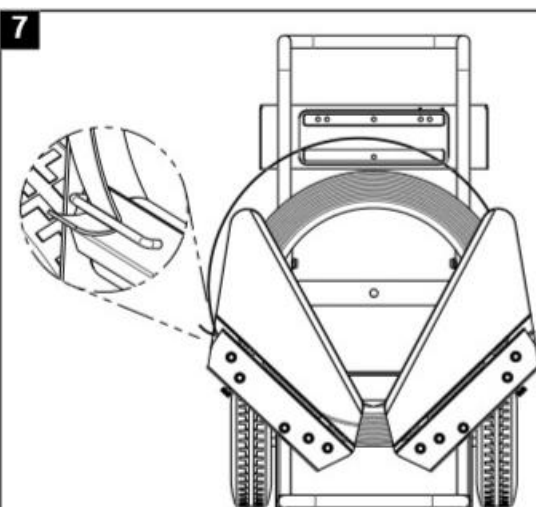

安全の為、未使用時には余分なバンドを
ディスペンサーの反対側にあるフックに
留めて下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

25.Jan.