


## EA628SP-5 ~ -50

[反射ビニールコーティング]ワイヤーロープ




材質 … 鉄 + ビニールコーティング  
 ワイヤーロープ径 : 4mm 、 仕上がり径 : 6mm  
 ワイヤー構成 : 6×7  
 参考使用荷重 … 200kg  
 切断荷重 … 845kg  
 夜間にライトが当たると反射します。

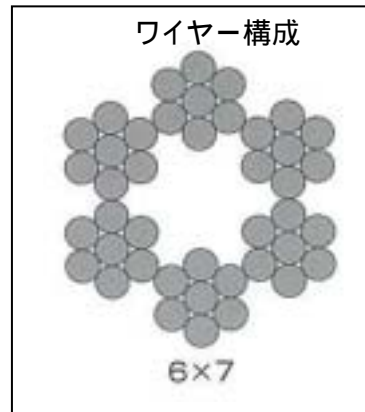

品番	長さ	重量
EA628SP-5	5m	390g
EA628SP-10	10m	780g
EA628SP-50	50m	3.9kg

### 参考使用荷重についてのご注意

参考使用荷重は破断荷重をもとに、ロープ1本あたりの強度を算出したものです。垂直2本吊りの場合、数値は2倍になりますが荷重が均等にかかるのを前提とします。また、1点より角度をつけて吊る場合は、角度が大きくなるにつれて参考使用荷重の数値は下がります。なお角度と参考使用荷重の関係は表のようになります。

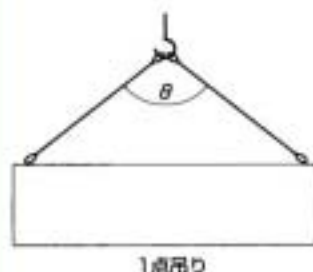

吊り角度(θ)	1本の参考使用荷重
0°	100%
30°	95%
45°	92%
60°	85%
90°	70%
120°	50%
150°	25%