

# NHC-250 クランプカッター ハンドタイプ

全長 260mm : 質量 272g

## EA628SW-2

**軽い**

ハンドルがアルミ合金製



### 特徴

- ハンドルがアルミ合金製なので軽い。
- 2mmまでのワイヤロープを楽に切断できます。
- 2mmまでのスリーブを用いた圧着作業ができます。

### 切断能力

- ワイヤロープ : 最大径φ2mm迄

### 仕様

- NIKKOアルミスリーブ AS-1、AS-15、AS-2専用(圧着)
- サイズ : 全長260mm : 質量 272g

### 材質

- ハンドル部 : アルミ合金
- ヘッド部 : 鍛造
- ストラップ : ナイロン


### 付属品

- ストラップ

### 入数

- 内箱 : 6T×外箱 : 36T

最大吊下げ荷重	ワイヤ径	仕様荷重
	1.0mm	5kg
	1.5mm	10kg
	2.0mm	20kg

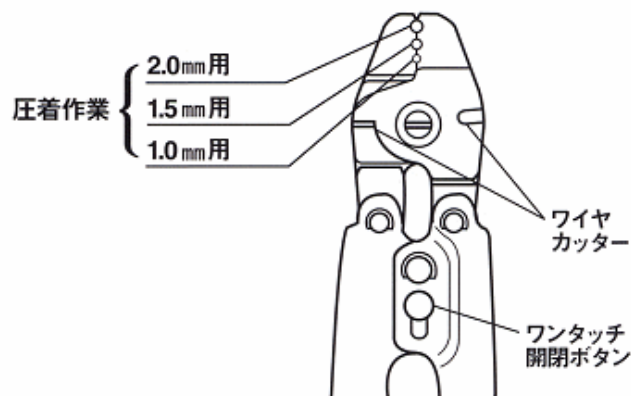

### ⚠ 使用上のご注意

- ・ NIKKOアルミスリーブ専用圧着工具です。他社製スリーブは使用できません。
- ・ ワイヤ切断時は破片が飛びます。保護メガネを着用してください。

・ ワイヤスリーブの端を切ると、ワイヤロープの切りくずが刺さる恐れがあり

ますのでご注意ください。

・ 切断範囲以上の切断はお止めください。

・ 本来の用途以外で使用しないでください。


・ 被覆されたワイヤロープは、予め被覆を取り除いて圧着加工を行ってください。

・ この工具で製作されたワイヤロープを玉掛作業用としては絶対に使用し

ないでください。

NIKKO  
アルミスリーブ

材質: アルミニウム

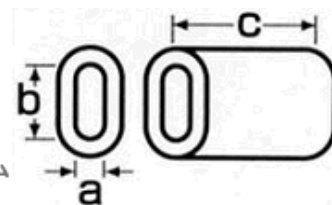

品番	適応 ワイヤ径	サイズmm			入数(個)
		a	b	c	
AS-1	1.0mm	1.2	2.4	7.0	100
AS-15	1.5mm	1.6	3.3	7.0	100
AS-2	2.0mm	2.3	4.6	9.9	50
AS-25	2.5mm	2.6	5.2	9.0	50
AS-3	3.0mm	3.3	7.0	12.0	40
AS-4	4.0mm	4.5	9.0	15.7	20
AS-5	5.0mm	5.6	11.4	19.3	10